




## Basislizenz des VSE OPC UA-Servers

VSE OPC UA SERVER LIC

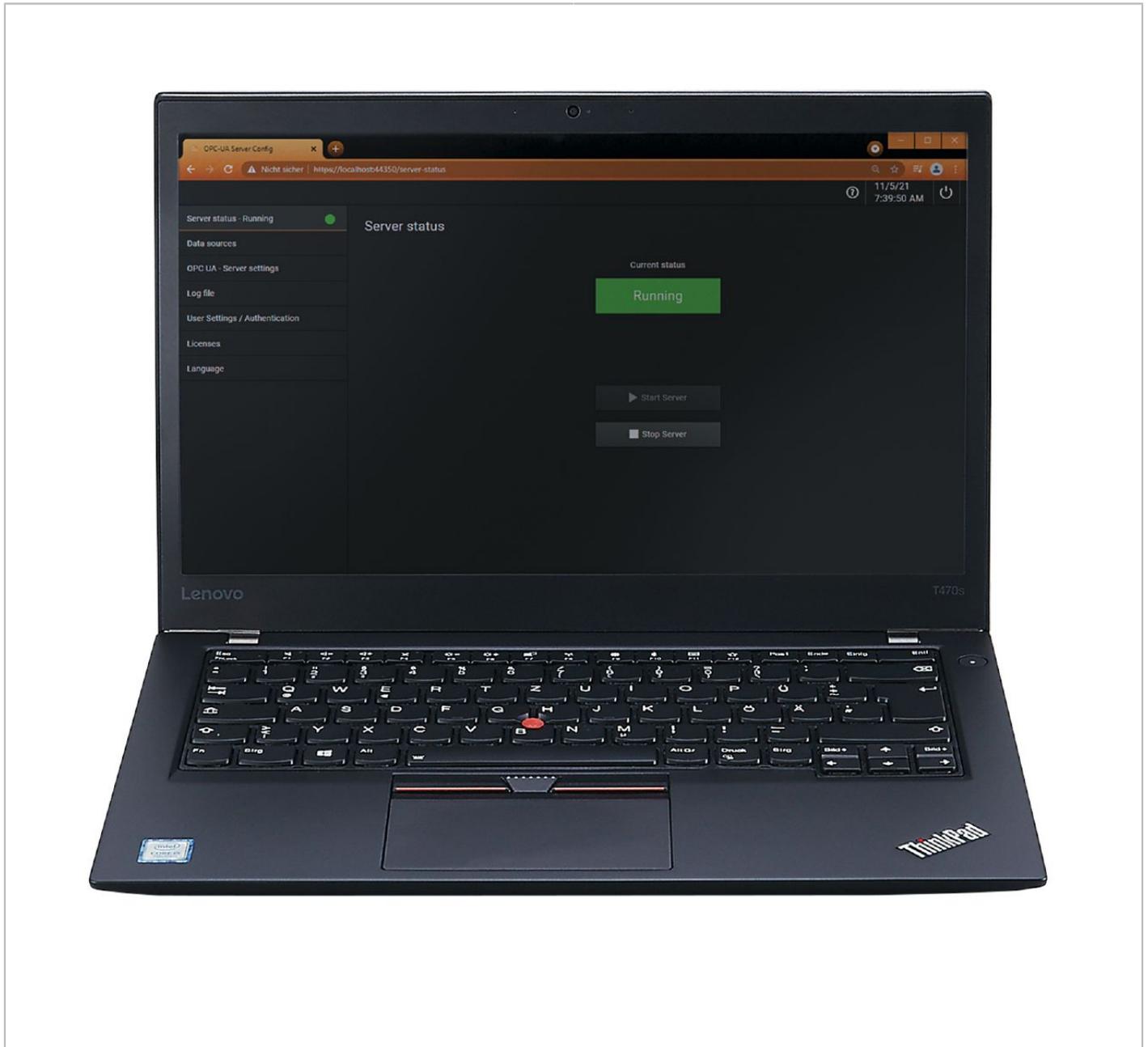

Einsatzbereich	
Anwendung	OPC UA-Server Software für ifm Diagnoseelektroniken Typ VSE
Gerätemanagement	Einfache Erfassung von Devices via Netzwerksuche oder IP-Ansprache
Nutzermanagement	Zuweisung von Nutzerrollen und -rechten Erstellung von Nutzergruppen
Lizenzmanagement	Hinzufügen und Verwalten von VSE OPC UA Server -Lizenzen Kontinuierliche Lizenzenerweiterung möglich
Software / Programmierung	
Sprache	Deutsch; Englisch
Datenträger	Download
Art der Lizenz	Einzellizenz
Lizenzklasse	Vollversion



## Basislizenz des VSE OPC UA-Servers

VSE OPC UA SERVER LIC

Systemvoraussetzungen	
CPU-Typ (oder besser)	X64 oder X86
Min. CPU-Takt	2,3 GHz
Min. Anzahl CPU-Kerne	4
Min. RAM	8 GB
Min. Grafikauflösung	1920 x 1080
Benötigte Geräteschnittstelle	USB; LAN Adapter - RJ45
Netzwerkkarte	Ethernet 1 Gbit
Netzwerkprotokoll	Ethernet TCP/IP
Betriebssystem	Linux (debian based) Docker & Docker Compose; Microsoft Windows 11 64 Bit; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; .NET Framework 4.7.2 oder neuer; (nur Versionen innerhalb des Microsoft Supportzeitraums)
Webbrowser	Google Chrome; Mozilla Firefox; (unterstützte Versionen: siehe aktuelle Versionshinweise)
Zusätzlich benötigte Software	VOD001 VSE OPC UA Server Geräte Lizenz
Application	
Min. Festplattenspeicher	1 GB
Log files	
Min. Festplattenspeicher	5 GB
Non process data	
Min. Festplattenspeicher	5 GB
Process data	
Min. Festplattenspeicher	64 GB
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	0,001
Bemerkungen	
Bemerkungen	Hinweis : Dieses Produkt beinhaltet Software unter Geltung des OPC Redistributables Agreement of Use der OPC Foundation in der zur Bestellung aktuellen Fassung