


# ZJF060



## Touch Panel PC

Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB

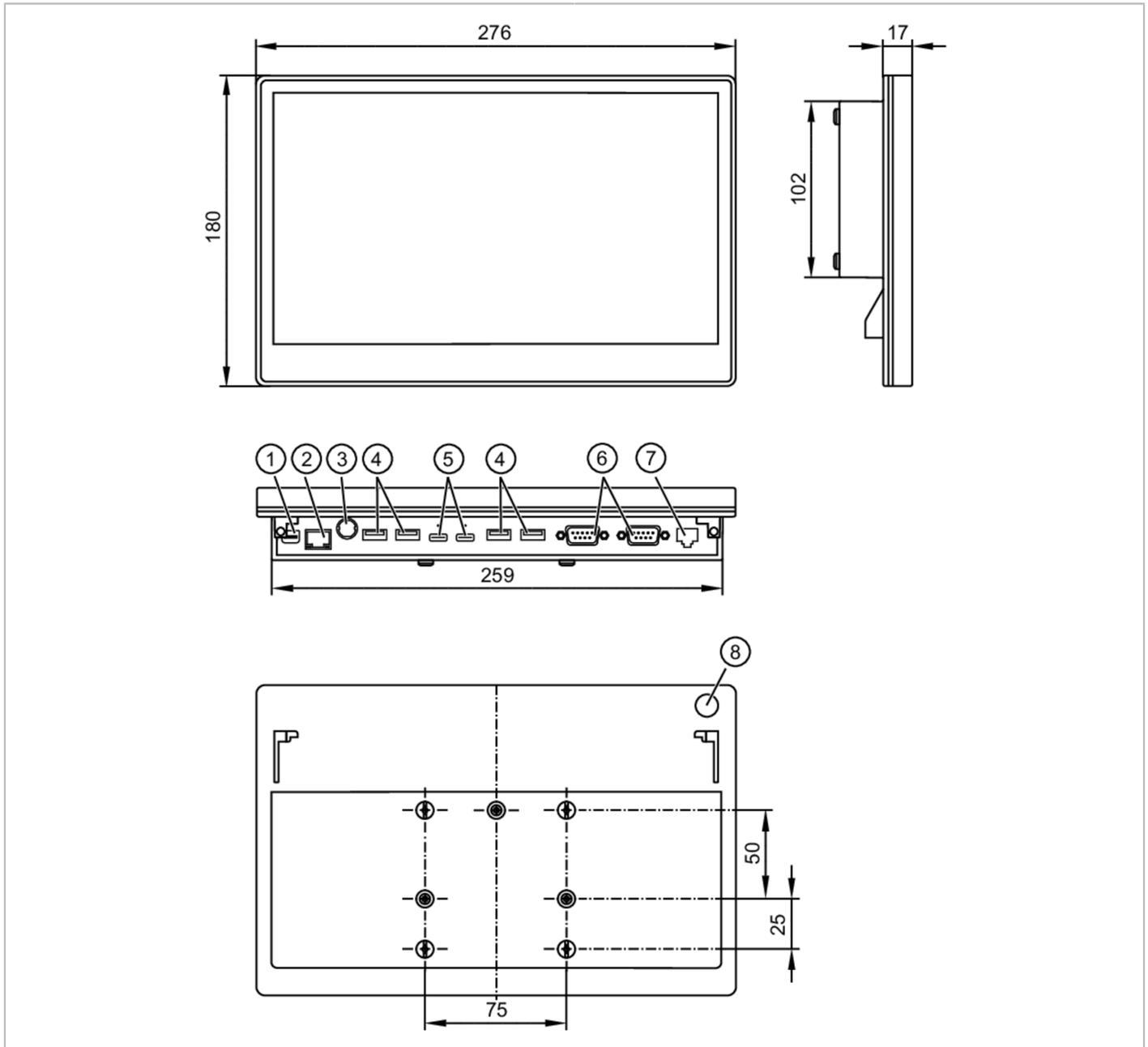

Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	19 DC; (Netzteil 230AC / 19DC)
Leistungsaufnahme [W]	65
Ausgänge	
Anzahl der Video-Ausgänge	1; (Proprietary miniDP)
Software / Programmierung	
Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise, Linux
Schnittstellen	
Anzahl der Ethernet Schnittstellen	1; (Stecker RJ45)
Anzahl der RS232 Schnittstellen	2

# ZJF060



## Touch Panel PC

Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB

Anzahl der USB Schnittstellen	6; (USB Type -A 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0; USB Type - C 2 x USB 3.0)
Steckertyp	RJ11; RJ45
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Lagertemperatur [°C]	-20...60
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	85; (nicht kondensierend)
Schutzart	IP 54
<b>Mechanische Daten</b>	
Gewicht [g]	2605,7
Montageart	VESA-Standard; (75 x 75 mm)
Abmessungen [mm]	277 x 180,5 x 40,8
<b>Anzeigen / Bedienelemente</b>	
Anzeige	Farb-Display LC-Display, 1920 x 1080 11,6"
<b>Hardware</b>	
Prozessor	Intel Elkhart Lake Celeron J6412 2,6 GHz
Arbeitsspeicher	4GB DDR4
Massenspeicher	128GB SSD
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	1 Stück