


**nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag**

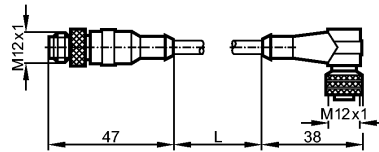

**Produktmerkmale**

Verbindungskabel
M12-Stecker / M12-Kupplung
Kontakte vergoldet

**Elektrische Daten**

Elektrische Ausführung	AC/DC
Betriebsspannung [V]	250 AC / 300 DC
Strombelastbarkeit [A]	3

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur [°C]	-45...105
Schutzart	IP 68


**Mechanische Daten**

Ausführung	gerade / abgewinkelt
Werkstoff Griffkörper	TPE
Werkstoff Überwurfmutter	Messing; vernickelt
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	Stecker: 0,7...0,9 / Dose: 0,7...0,9

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss	TPE-Kabel / 1 m; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm
Mantelfarbe	schwarz

**Anschlussbelegung**

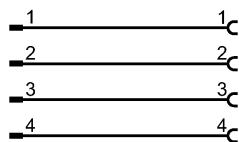


**Bemerkungen**

Verpackungseinheit [Stück]	1
----------------------------	---

**nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag**

**no longer available - archive entry**

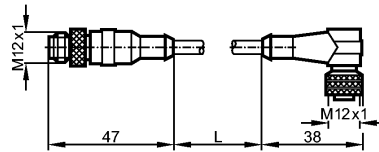

**Product characteristics**

Jumper

M12 plug / M12 socket

Gold-plated contacts

**Electrical data**

Electrical design		AC/DC
Operating voltage [V]		250 AC / 300 DC
Current rating [A]		3

**Environment**

Ambient temperature [°C]		-45...105
Protection		IP 68


**Mechanical data**

Design		straight / angled
Material body		TPE
Material nut		Brass; nickel-plated
Tightening torque for knurled nut [Nm]		plug: 0.7...0.9 / socket: 0.7...0.9

**Electrical connection**

Connection		TPE cable / 1 m; 4 x 0.34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm); Ø 5 mm
Sheath colour		black

**Wiring**

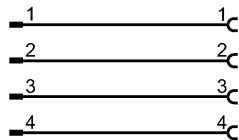


**Remarks**

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

**no longer available - archive entry**

**cet article n'est plus disponible - entrée d'archives**

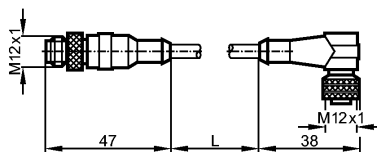

**Caractéristiques du produit**

Câble de raccordement

connecteur mâle M12 / connecteur femelle M12

Contacts dorés

**Données électriques**

Technologie		AC/DC
Tension d'alimentation [V]		250 AC / 300 DC
Courant de sortie [A]		3

**Conditions d'utilisation**

Température ambiante [°C]		-45...105
Protection		IP 68


**Données mécaniques**

Version		droit / coudé
Matière corps		TPE
Matière bague moletée		laiton; nickelé
Couple de serrage maxi pour écrou [Nm]		embase: 0,7...0,9 / prise: 0,7...0,9

**Raccordement électrique**

Raccordement		câble TPE / 1 m; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm
Couleur de la gaine		noir

**Branchement**

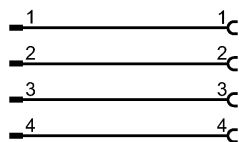

**Remarques**

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---

**cet article n'est plus disponible - entrée d'archives**