


nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVT025

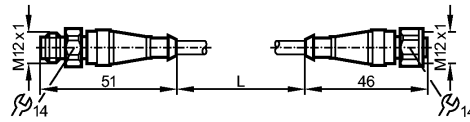

Produktmerkmale

Verbindungskabel
 M12-Stecker / M12-Kupplung
 silikonfrei
 Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung		AC/DC
Betriebsspannung	[V]	250 AC / 300 DC
Strombelastbarkeit	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...100
Schutzart		IP 68 / IP 69K



Mechanische Daten

Ausführung		gerade / gerade
Werkstoff Griffkörper		PVC; PA 6.6 orange
Werkstoff Überwurfmutter		V4A (1.4404)
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter	[Nm]	Stecker: 0,7...0,9 / Dose: 0,7...0,9
Gewicht	[kg]	0,099

Elektrischer Anschluss

Anschluss		PVC-Kabel / 2 m; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,5 mm
Mantelfarbe		orange

  Anschlussbelegung



Bemerkungen

Verpackungseinheit	[Stück]	1
--------------------	---------	---

nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVT025


E11780

VDOGH030VAS0002E03STGH030VAS

Connection technology

no longer available - archive entry

replaced by: EVT025

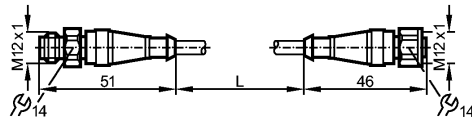

Product characteristics

Jumper

M12 plug / M12 socket

Free from silicone

Gold-plated contacts

Electrical data

Electrical design		AC/DC
Operating voltage [V]		250 AC / 300 DC
Current rating [A]		4

Environment

Ambient temperature [°C]		-25...100
Protection		IP 68 / IP 69K



Mechanical data

Design		straight / straight
Material body		PVC; PA 6.6 orange
Material nut		stainless steel 316L / 1.4404
Tightening torque for knurled nut [Nm]		plug: 0.7...0.9 / socket: 0.7...0.9
Weight [kg]		0.099

Electrical connection

Connection		PVC cable / 2 m; 3 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 5.5 mm
Sheath colour		orange

  Wiring



Remarks


Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

no longer available - archive entry

replaced by: EVT025

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVT025

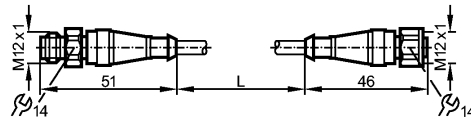

Caractéristiques du produit

Câble de raccordement

connecteur mâle M12 / connecteur femelle M12

Sans silicone

Contacts dorés

Données électriques

Technologie		AC/DC
Tension d'alimentation [V]		250 AC / 300 DC
Courant de sortie [A]		4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]		-25...100
Protection		IP 68 / IP 69K



Données mécaniques

Version		droit / droit
Matière corps		PVC; PA 6.6 orange
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)
Couple de serrage maxi pour écrou [Nm]		embase: 0,7...0,9 / prise: 0,7...0,9
Poids [kg]		0,099

Raccordement électrique

Raccordement		câble PVC / 2 m; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,5 mm
Couleur de la gaine		orange

  Branchement



Remarques

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVT025