


nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

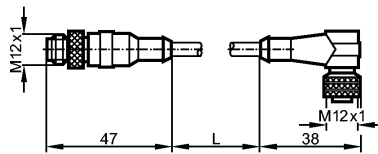

Produktmerkmale

Verbindungskabel

M12-Stecker / M12-Kupplung

Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung AC/DC

Betriebsspannung [V] 250 AC / 300 DC

Strombelastbarkeit [A] 3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -45...105

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Ausführung gerade / abgewinkelt

Werkstoff Griffkörper TPE

Werkstoff Überwurfmutter Messing; vernickelt


Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm] Stecker: 0,7...0,9 / Dose: 0,7...0,9

Elektrischer Anschluss

Anschluss TPE-Kabel / 2 m;
4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm

Mantelfarbe schwarz

Anschlussbelegung

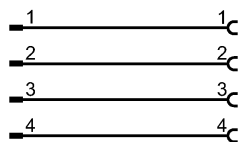


Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück] 1

nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

no longer available - archive entry

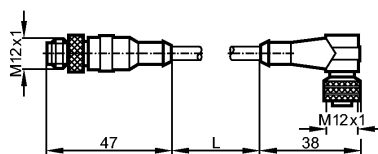

Product characteristics

Jumper

M12 plug / M12 socket

Gold-plated contacts

Electrical data

Electrical design	AC/DC
Operating voltage [V]	250 AC / 300 DC
Current rating [A]	3

Environment

Ambient temperature [°C]	-45...105
Protection	IP 68


Mechanical data

Design	straight / angled
Material body	TPE
Material nut	Brass; nickel-plated
Tightening torque for knurled nut [Nm]	plug: 0.7...0.9 / socket: 0.7...0.9

Electrical connection

Connection	TPE cable / 2 m; 4 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 5 mm
Sheath colour	black

Wiring

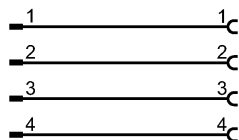


Remarks

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

no longer available - archive entry

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

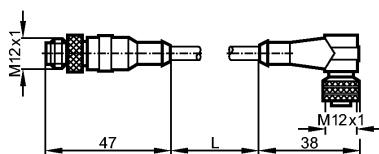

Caractéristiques du produit

Câble de raccordement

connecteur mâle M12 / connecteur femelle M12

Contacts dorés

Données électriques

Technologie AC/DC

Tension d'alimentation [V] 250 AC / 300 DC

Courant de sortie [A] 3

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -45...105

Protection IP 68

Données mécaniques

Version droit / coudé

Matière corps TPE

Matière bague moletée laiton; nickelé


Couple de serrage maxi pour écrou [Nm] embase: 0,7...0,9 / prise: 0,7...0,9

Raccordement électrique

Raccordement câble TPE / 2 m;
4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm

Couleur de la gaine noir

Branchement

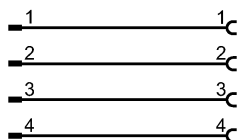

Remarques

Quantité [pièce] 1

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives