


## Câble de connexion

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC038

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

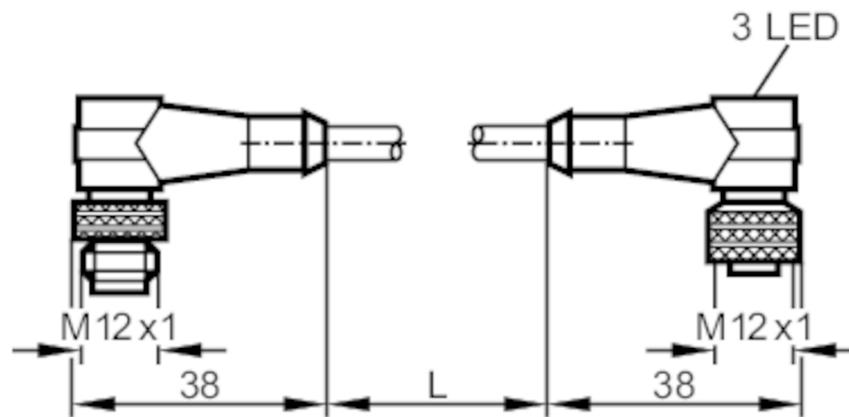

Application		
Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC	
Courant de sortie total [A]	3	
Sorties		
Technologie	PNP	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...85	
Indice de protection	IP 68	
Données mécaniques		
Matières	PUR	
Matière du corps	PUR	
Matière écrou moleté	laiton, nickelé	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	2 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

# E11479



## Câble de connexion

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

### Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement

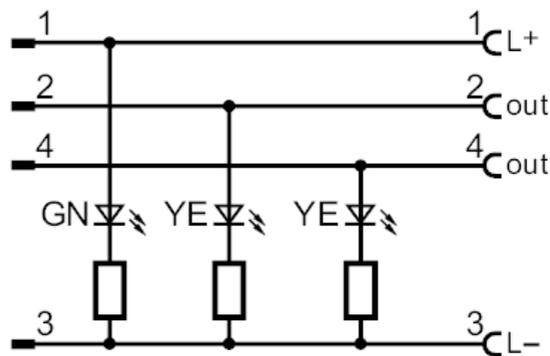

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

