


Câble en Y avec liaison ET

LOGIC-UNIT/US

article arrêté

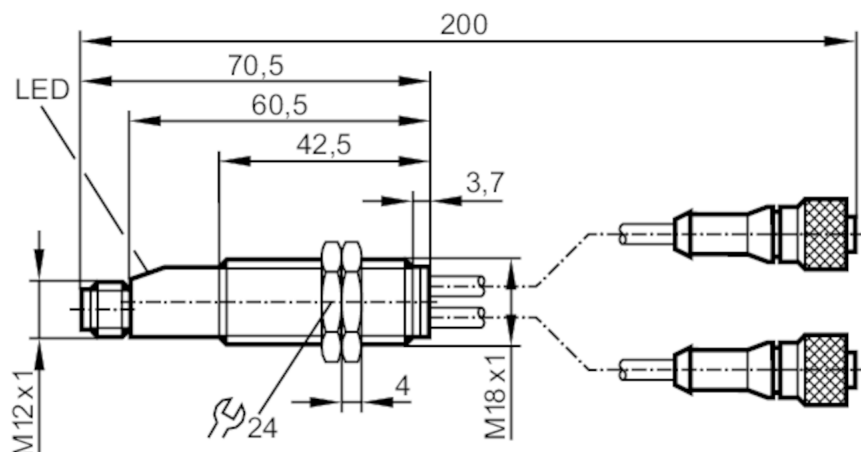

Caractéristiques du produit

Boîtier	cylindrique
---------	-------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Consommation [mA]	< 35
Classe de protection	II
Protection inversion de polarité	oui

Sorties

Technologie	PNP
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	250
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA]	250
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Indice de protection	IP 65

Données mécaniques

Poids [g]	72,2
Boîtier	cylindrique
Matières	PBT; ABS

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

E20983



Câble en Y avec liaison ET

LOGIC-UNIT/US

Accessoires

Fourniture

écrous de fixation: 2

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique

Raccordement

