


Fibres optiques système barrage

FE-00-A-A-M4/1,5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

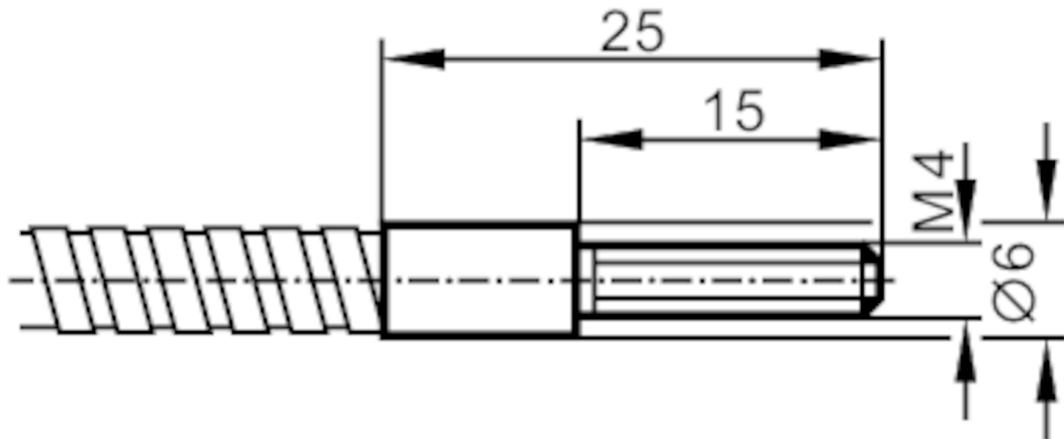

Application

Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm] 108

OUF

Portée des fibres optiques [mm] 108

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...290

Données mécaniques

Type tête de détection droit

Filetage tête de détection M4

Longueur de la tête de
détection [mm] 15

Longueur totale [mm] 1500

Rayon de courbure minimum [mm] 20

Matières Adaptateur: ABS

E20361



Fibres optiques système barrage

FE-00-A-A-M4/1,5M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces