


## Adaptateurs process pour raccord pour tuyaux SMS

ADAPT IFM-SMS DN50/2"

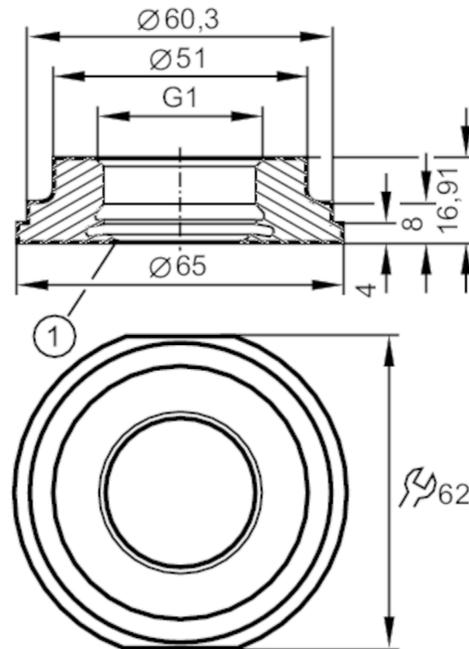

1 Chanfrein pour l'étanchéité

EC 1935/2004 FCM 

## Application

Tenue en pression [bar] 25

## Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression

Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.

Consignes de sécurité

La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

## Données mécaniques

Poids [g] 267

Matières inox (1.4435 / 316L)

Raccordement capteurs G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario

Raccord process raccord pour tuyaux SMS DN50 (2")

Caractéristiques de surface  
Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide

0,4 / 4

Étanchéité

métal sur métal

Classe hygiénique selon DIN 11866

H4

## Remarques

Unité d'emballage 1 pièces