


E80121



Alimentation connecteur

Power Supply 24VDC/1.0A/ww

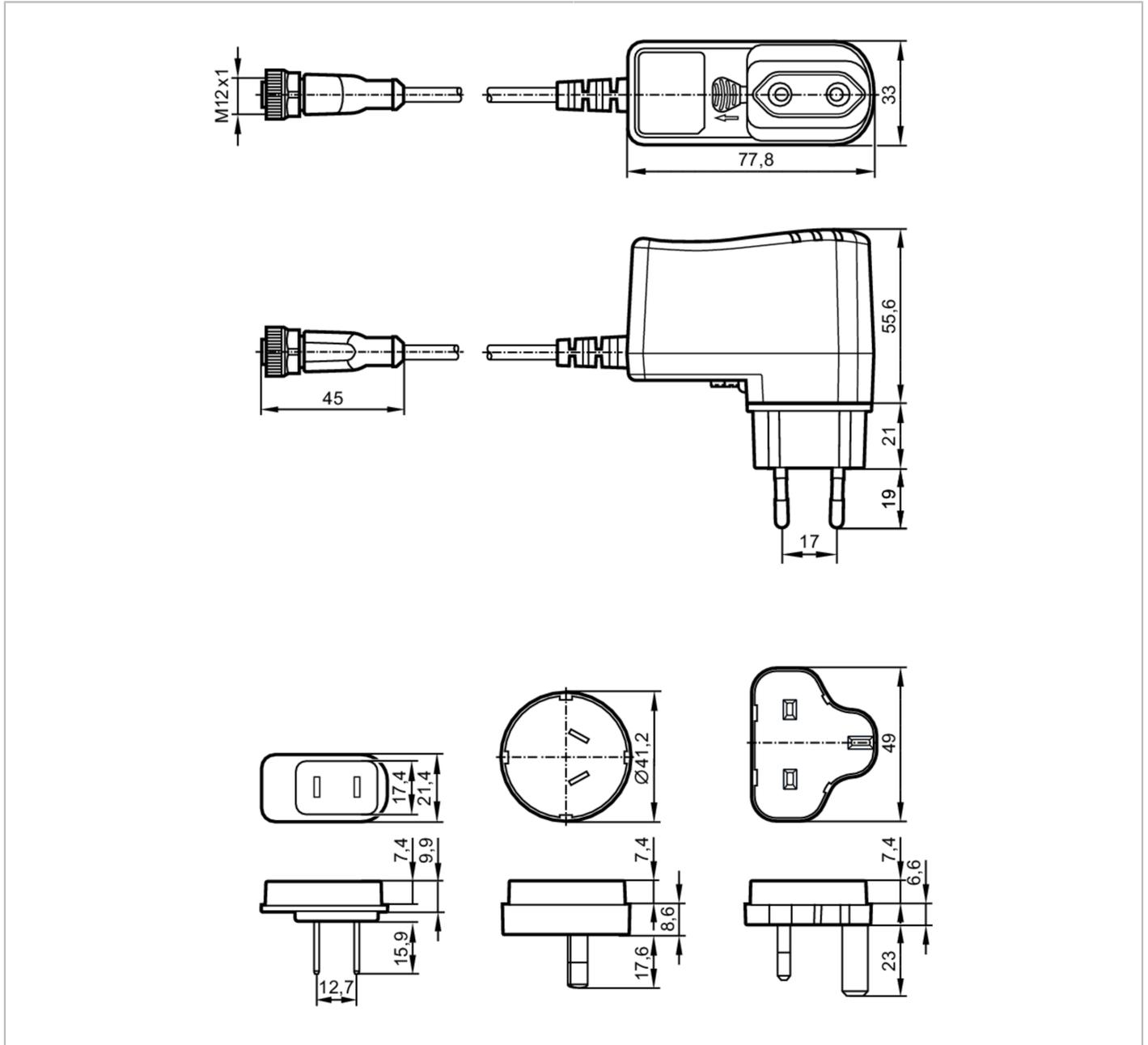

Données électriques

Fréquence nominale AC	[Hz]	50...60
Plage de tension d'entrée AC	[V]	100...240
Tension de sortie DC	[V]	24
Classe de protection		II
Ondulation résiduelle max.	[mV]	300
Rendement (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)	[%]	86,8
Courant d'entrée (tension nominale 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,75

E80121



Alimentation connecteur

Power Supply 24VDC/1.0A/ww

Sorties	
Courant de sortie total [A]	1
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	0...40
Indice de protection	IP 40; (Connecteur M12: IP 69K)
Données mécaniques	
Poids [g]	254,5
Matières	boîtier: plastique noir
Accessoires	
Fourniture	adaptateurs secteur: 1, EU
	1, UK
	1, USA
	1, AUS
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 2 m; 2 x 0,5 mm ²	
Connecteur: 1 x M12	