

# E10621




## Connettore femmina a cablare

SDOGH050MSSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11511

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

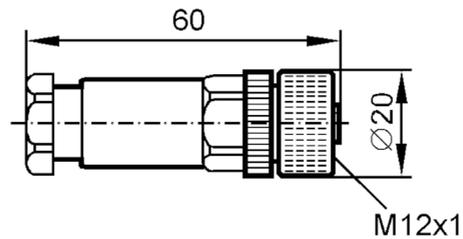

### Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 50 AC/DC
-----------------------	-----	------------

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado di protezione		IP 67
---------------------	--	-------

### Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	20 x 20 x 60
------------	------	--------------

Materiali		PA
-----------	--	----

Materiale corpo		PA
-----------------	--	----

Materiale dado		ottone, nichelato
----------------	--	-------------------

### Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

# E10621



## Connettore femmina a cablare

SDOGH050MSSFKPG

### Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato



### Collegamento

