

E10277




Connettore a cablare

SSTGH040MSSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11504

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

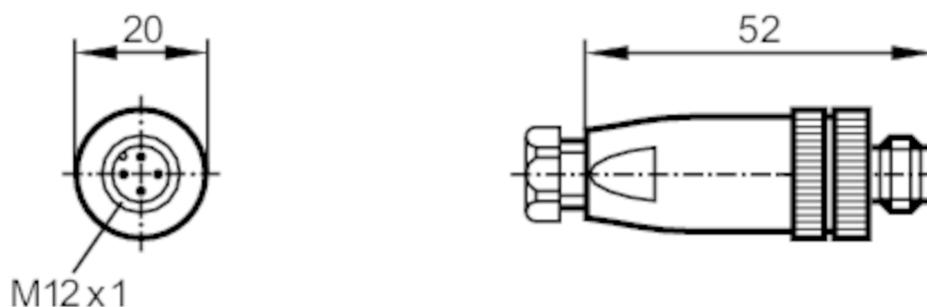

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 125 AC / < 150 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 20 x 20 x 52

Materiali PA

Materiale corpo PA

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10277



Connettore a cablare

SSTGH040MSSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 4...6 mm

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento

