


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0002C04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC526

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

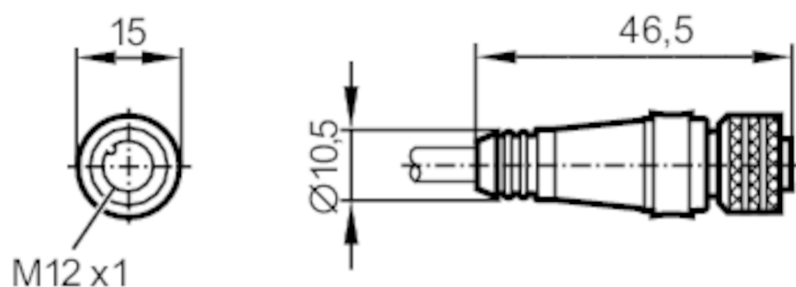

Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	93
Dimensioni [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0002C04

 
Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm, schermato; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm;

Cavo di collegamento schermato: schermo non collegato



Collegamento

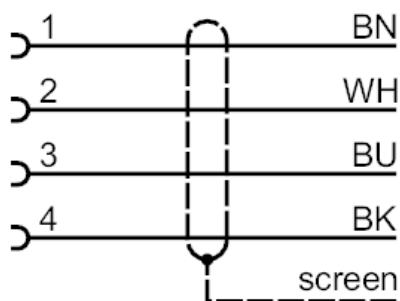

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco