

Cavo di collegamento

VDOAH032MSS0010H03STGF030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	3

Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Peso [g]	244,2
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E11605



Cavo di collegamento

VDOAH032MSS0010H03STGF030MSS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento

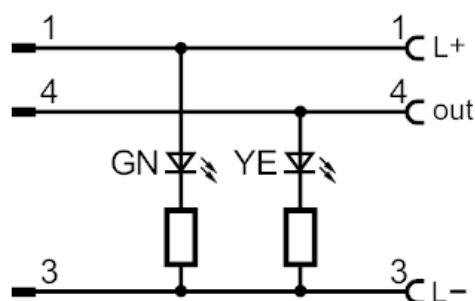

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

