

# E11017




## Ripartitore centrale

ZDO4H059MSS0005H11

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EBC016

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

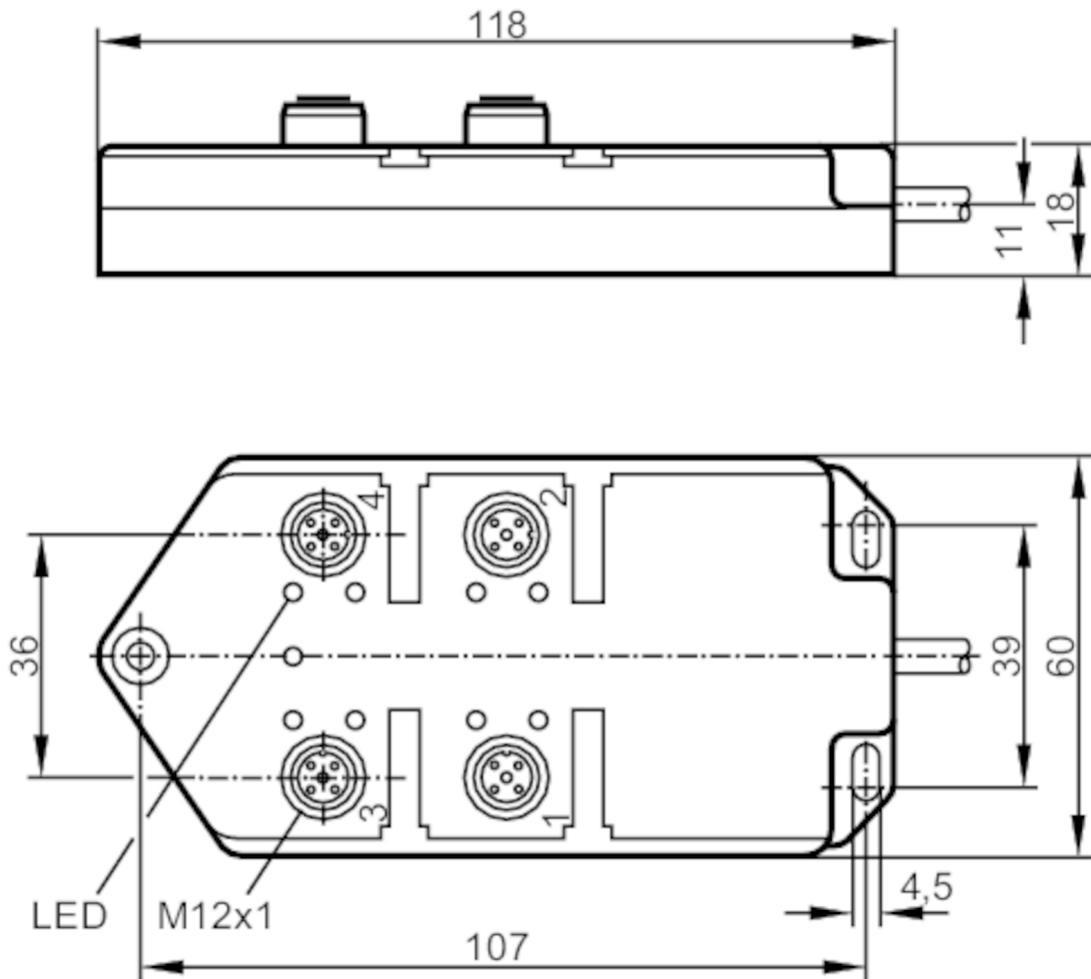

### Applicazione

Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati

Senza silicone si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Classe di isolamento II

Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] 4

Capacità di corrente totale [A] 12

### Uscite

Modello elettrico PNP

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -15...80

# E11017



## Ripartitore centrale

ZDO4H059MSS0005H11

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

### Dati meccanici

Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Numero ingressi ripartitori centrali	4
Tipo di connettore	M12

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	8 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

### Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

### Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm)

### Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 4 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

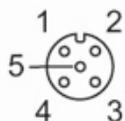


# E11017



## Ripartitore centrale

ZDO4H059MSS0005H11

### Collegamento

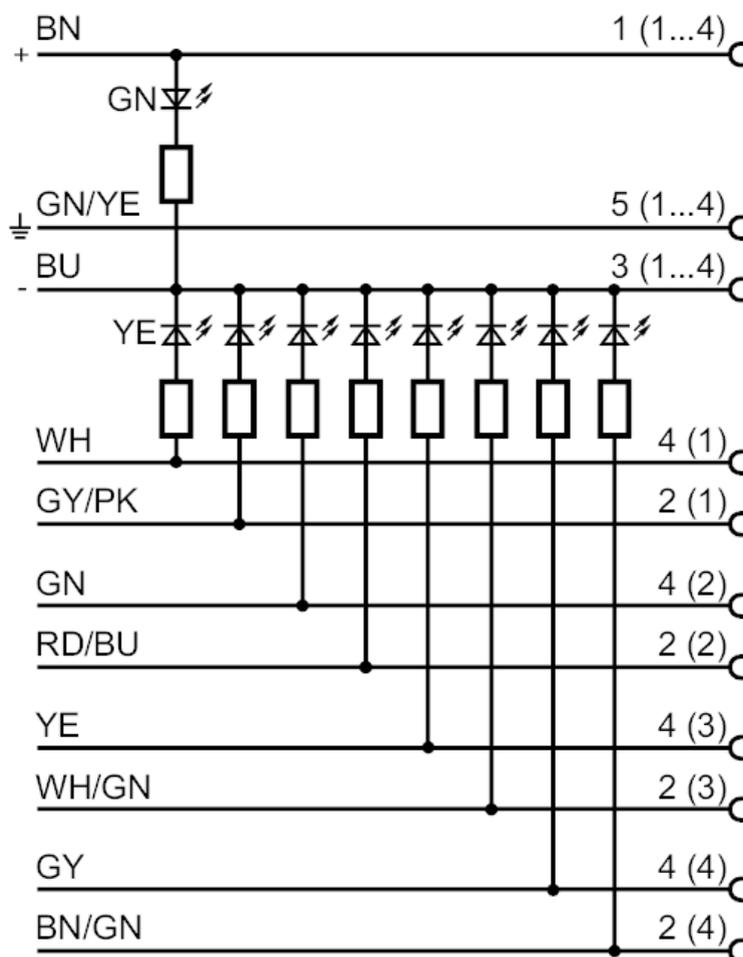

	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
WH =	bianco
YE =	giallo