




Connettore a cablare

SSTA040MSSFKSG

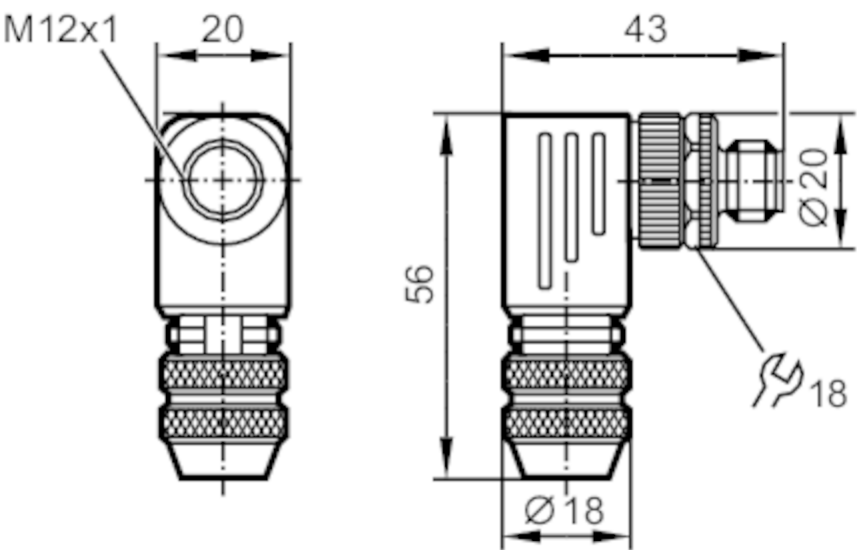

Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC/DC
Capacità di corrente totale	[A]	4; (...40 °C)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	66,5
Dimensioni	[mm]	42 x 20 x 54
Materiali		zinco pressofuso nichelato
Materiale corpo		zinco pressofuso, nichelato
Materiale dado		zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E12287



Connettore a cablare

SSTA040MSSFKSG

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...0,75 mm²

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: D; Corpo: zinco pressofuso, nichelato; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermabile



Collegamento

