


# E12321



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGI020MSS0010K02

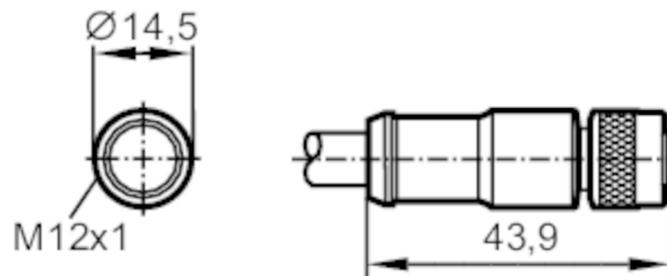

### Applicazione

Particolarità senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC

Capacità di corrente totale [A] 4; (...40 °C)

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...70

Temperatura ambiente mobile [°C] -20...50

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Peso [g] 631

Dimensioni [mm] 14,5 x 14,5 x 43,9

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado ottone, nichelato

Idoneità della catena portacavi si

Idoneità della catena portacavi raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 7,5 x diametro del cavo

Raggio di curvatura con installazione fissa min. 10 x diametro del cavo

velocità di spostamento max. 5,5 m/s con 5 m di corsa orizzontale e max. accelerazione di 10 m/s<sup>2</sup>

cicli di piegatura > 5 Mio.

max. resistenza a trazione ammessa 50 N/mm<sup>2</sup> staticamente

20 N/mm<sup>2</sup> dinamico

# E12321



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGI020MSS0010K02

### Osservazioni

Quantità

 
1 pezzo

### Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, viola, schermato; 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: B; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



### Collegamento

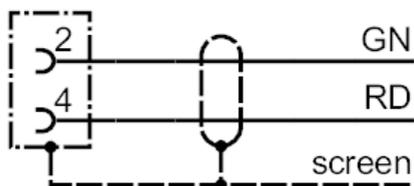

Colori dei fili conduttori :  
GN = verde  
RD = rosso