




Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-V-E1/0,15m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

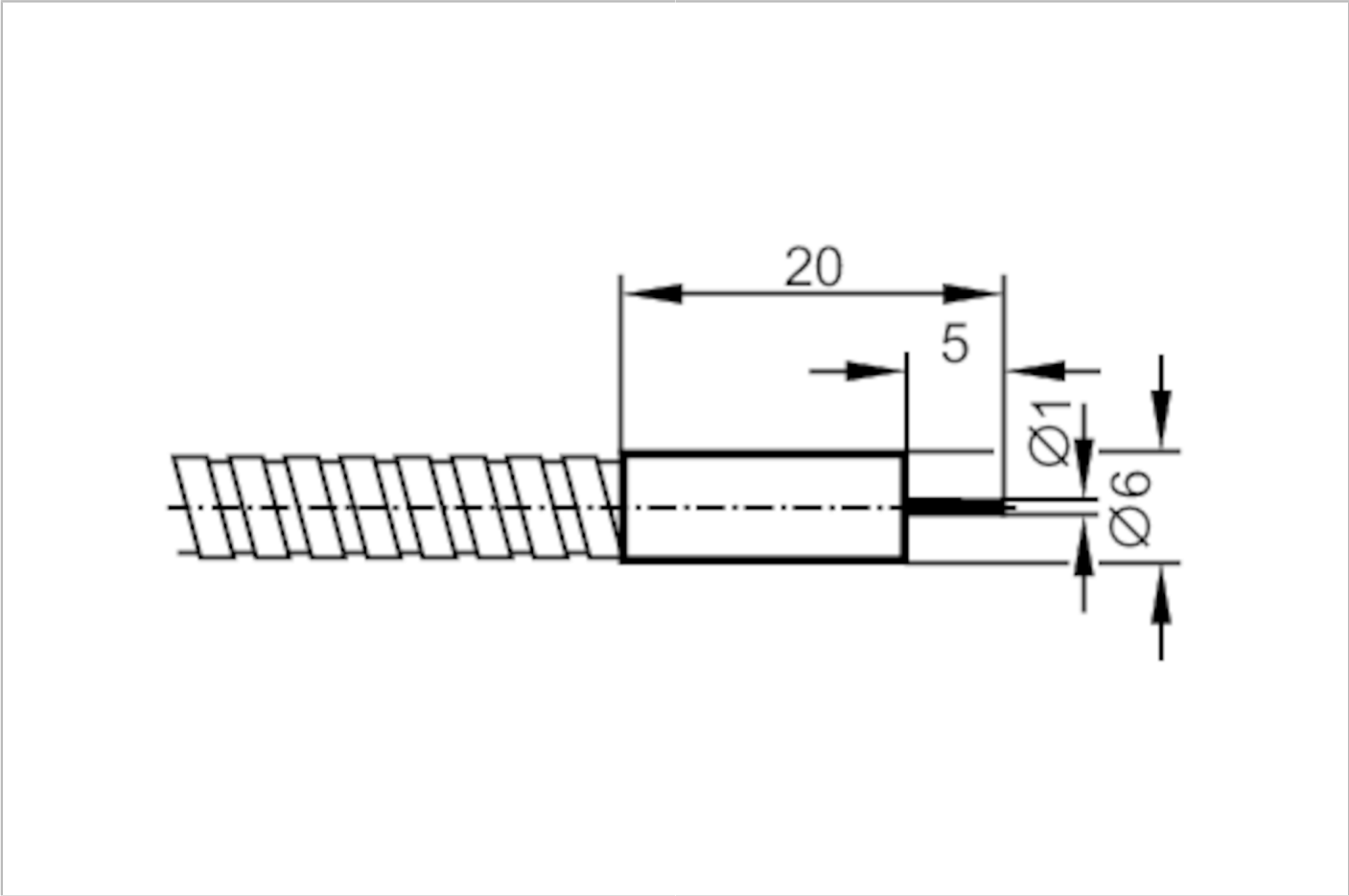

Applicazione	
Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento	
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OKF; OUF
OKF	
Portata fibre ottiche [mm]	8
OUF	
Portata fibre ottiche [mm]	8
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Dati meccanici	
Versione sonda	diritto
Diametro sonda [mm]	1
Lunghezza sonda [mm]	5
Lunghezza totale [mm]	150
Raggio di piegatura minimo [mm]	20
Materiali	Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica	vetro

E20409



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-V-E1/0,15m

Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo