


## Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-M8/5M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

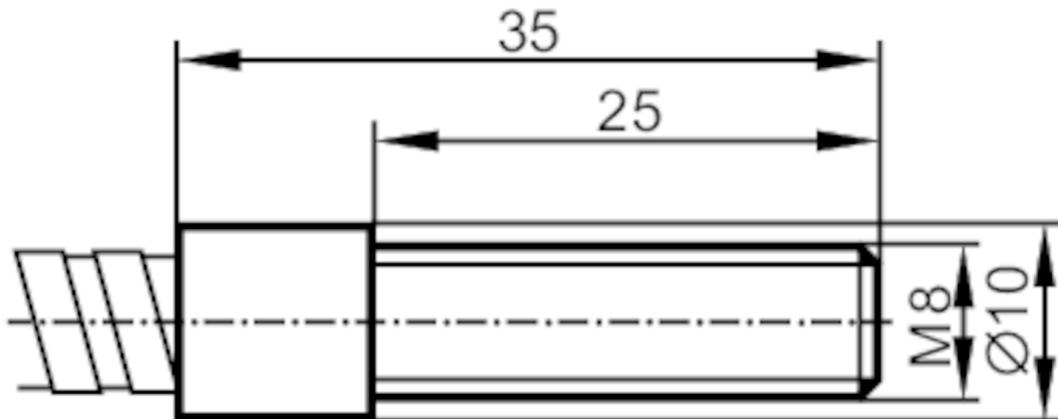

## Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

## Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OIF
--	-----

## OIF

Portata fibre ottiche [mm]	29
----------------------------	----

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

## Dati meccanici

Versione sonda	diritto
Filettatura della sonda	M8
Lunghezza totale [mm]	5000
Raggio di piegatura minimo [mm]	30
Materiali	Adattatore: PA
Materiale fibra ottica	vetro
Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio

# E20170



**Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta**

FT-30-A-A-M8/5M

## Osservazioni

Quantità

1 pezzo