




Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-R8/2M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

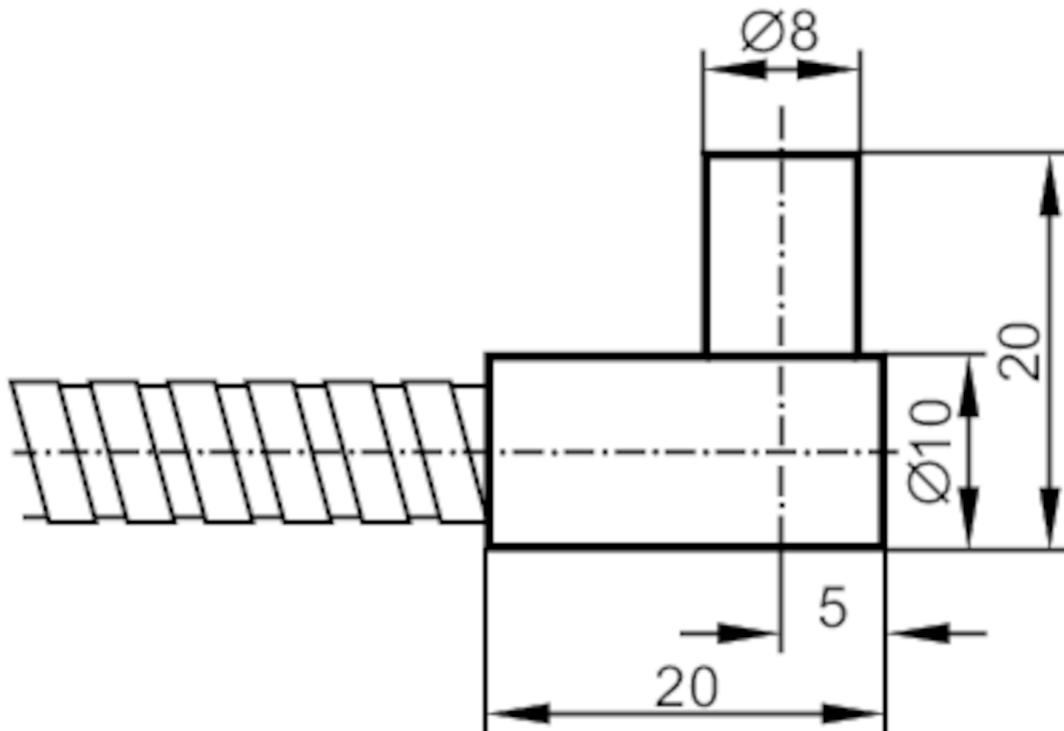

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo	OIF
--	-----

OIF

Portata fibre ottiche [mm]	56
----------------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

Dati meccanici

Versione sonda	ad angolo
----------------	-----------

Lunghezza totale [mm]	2000
-----------------------	------

Raggio di piegatura minimo [mm]	30
---------------------------------	----

Materiali	Adattatore: PA
-----------	----------------

Materiale fibra ottica	vetro
------------------------	-------

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
--	-----------

Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
---	-----------

E20322



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-R8/2M

Osservazioni

Quantità

1 pezzo