


Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-R6/4m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

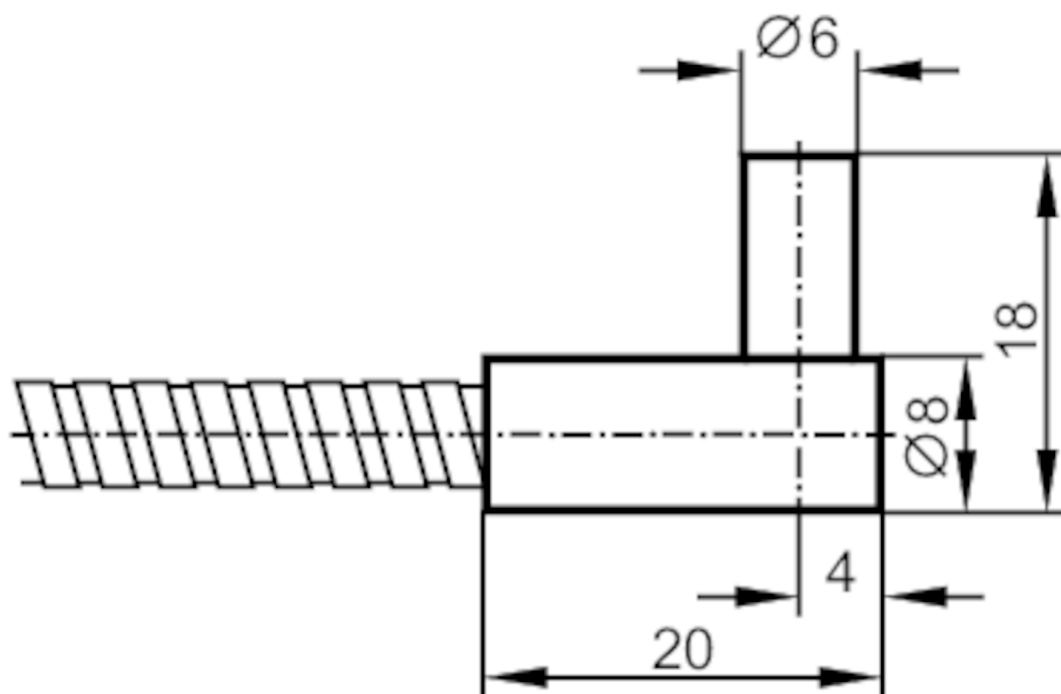

Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Campo di rilevamento

Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo

OIF

OIF

Portata fibre ottiche

[mm]

20

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dati meccanici

Versione sonda

ad angolo

Lunghezza totale

[mm]

4000

Raggio di piegatura minimo

[mm]

30

Materiali

Adattatore: PA

Materiale fibra ottica

vetro

Materiale delle testine della fibra ottica

alluminio

Materiale rivestimento della fibra ottica

alluminio

E20326



Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-R6/4m

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo