


E3R101



Prolongador

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 1,0M

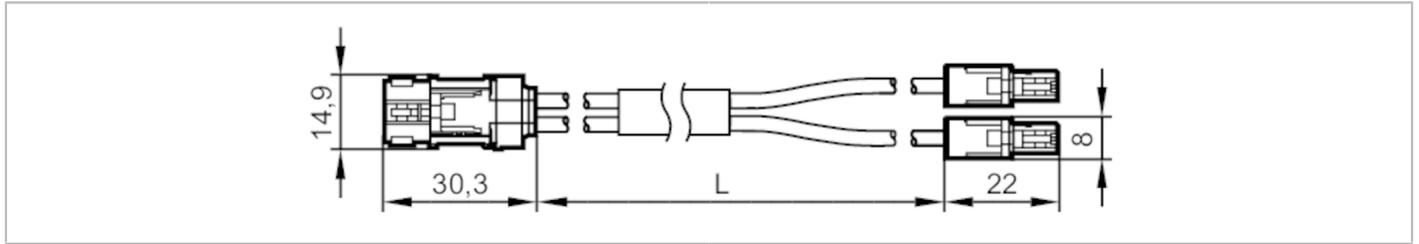

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 50 AC / < 60 DC
Clase de protección	III
Atenuación [dB/m]	1,6
Resistencia interna (Ri) [Ω]	50; (± 3 %)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-10...60
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C]	-10...60
Grado de protección	IP 54

Datos mecánicos

Peso [g]	88,307
Radio de curvatura mínimo [mm]	16,5; (sencilla; 15 x 3,3 mm mín. 10 x diámetro del cable)
Materiales	Carcasa: : PBT-GF20

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - cámara 2D/3D

Conector: 1 x HFM-Dual, recto

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, negro, Ø 3,3 mm

Conexión eléctrica - Unidad de procesamiento de vídeo

Conector: 2 x HFM-Single, recto