

# E10587




## Conector macho a cablear

SSTGH050MSSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11506

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

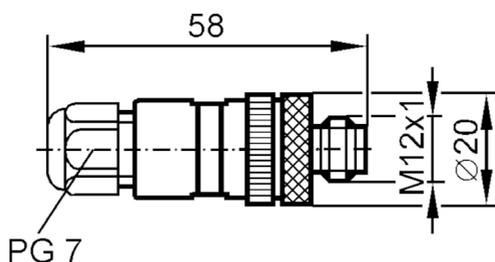

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 30 AC / < 36 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 20 x 20 x 58

Materiales PA

Material del cuerpo PA

Material de la tuerca latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E10587



## Conector macho a cablear


SSTGH050MSSFKPG

### Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Prensaestopa: PG 7

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado

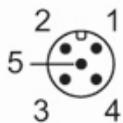

### Conexión

