


## Prolongador

VDOAH032MSS0005H03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC054

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

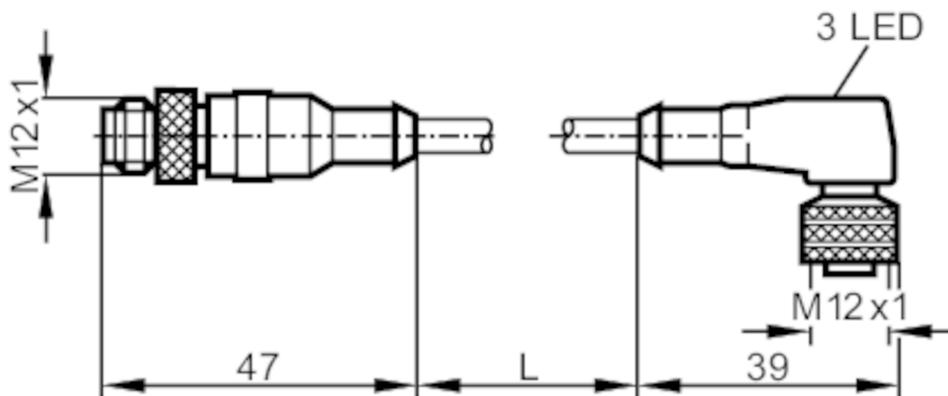

### Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Corriente máxima total [A]	3

### Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 68

### Datos mecánicos

Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	latón, niquelado

### Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

# E11415



## Prolongador

 
VDOAH032MSS0005H03STGH030MSS

### Notas

Cantidad por pack  1 unid.

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, negro, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión

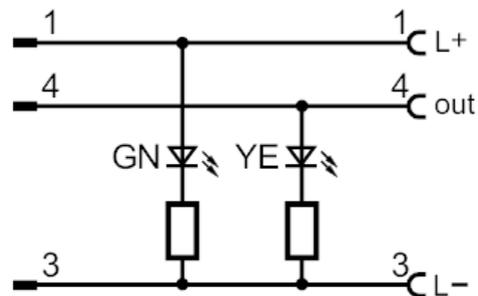

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

