




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-M6/0,4M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20055

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

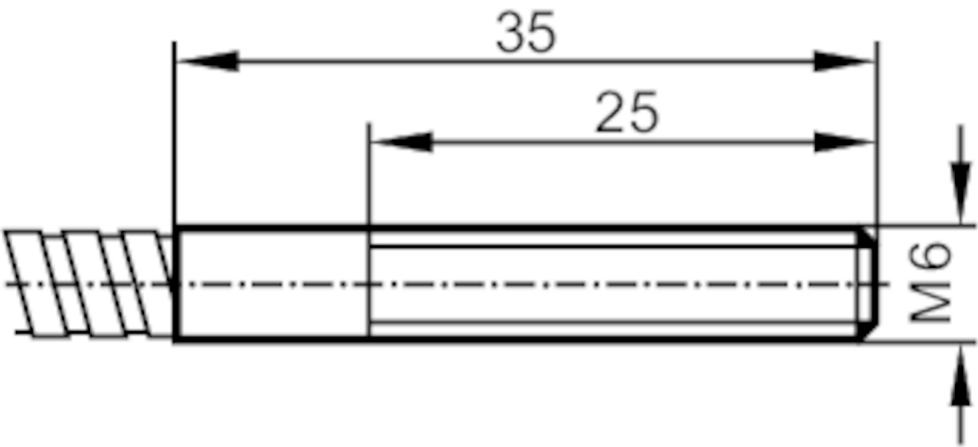

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

40

OUF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

40

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección

recto

Rosca del cabezal de detección

M6

Longitud del cabezal de detección

[mm]

35

E20459



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-M6/0,4M

Longitud total	[mm]	400
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Materiales		Adaptador: ABS
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		aluminio
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.