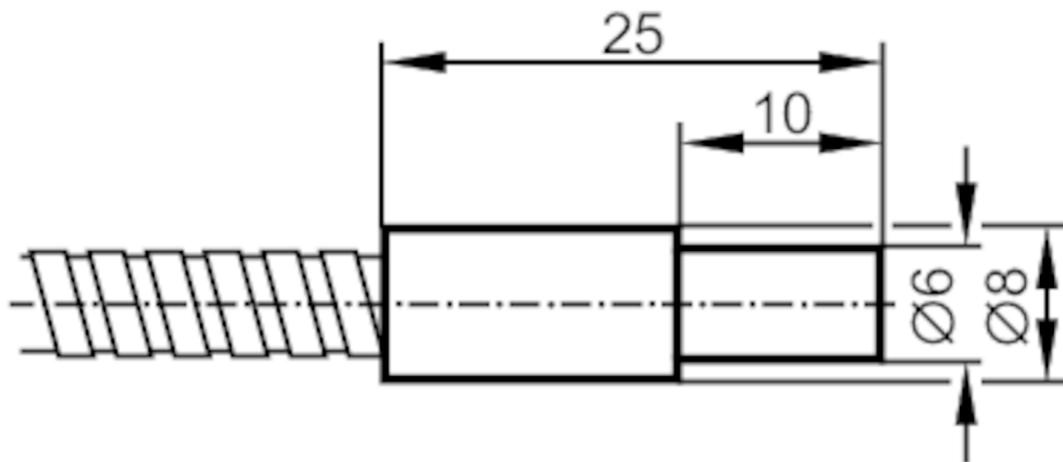


Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20272

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

**Campo de aplicación**

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OIF

OIF

Alcance de la fibra óptica [mm] 40

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...290

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección recto

Diámetro del cabezal de detección [mm] 6

Longitud total [mm] 1000

Radio de curvatura mínimo [mm] 30

Materiales Adaptador: PA

Material de la fibra vidrio

E20271



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-E6/1M

Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.