


# E70156



## Conector de montaje

ADOGH040--S0,50

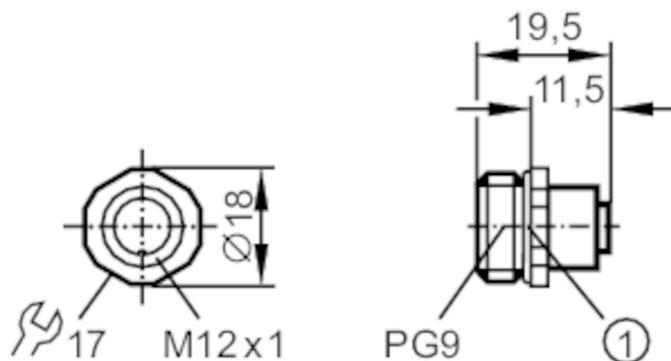

1 Junta tórica



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
-------------------------	-----	-------------

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
----------------------	------	----------

Grado de protección		IP 68
---------------------	--	-------

### Datos mecánicos

Peso	[g]	28,7
------	-----	------

Rosca de montaje		PG 9
------------------	--	------

Materiales		zinc conformado a presión niquelado
------------	--	-------------------------------------

Material del cuerpo		zinc conformado a presión, niquelado
---------------------	--	--------------------------------------

### Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

# E70156



## Conector de montaje

ADOGH040--S0,50

### Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: zinc conformado a presión, niquelado



### Conexión



Colores de los hilos :

BK = negro  
BN = marrón  
BU = azul  
WH = blanco