


CR1070



用于控制移动车辆和工程机械系统可编程的图象显示

R360/PDM360/smart/MONO

停产产品 - 存档登录

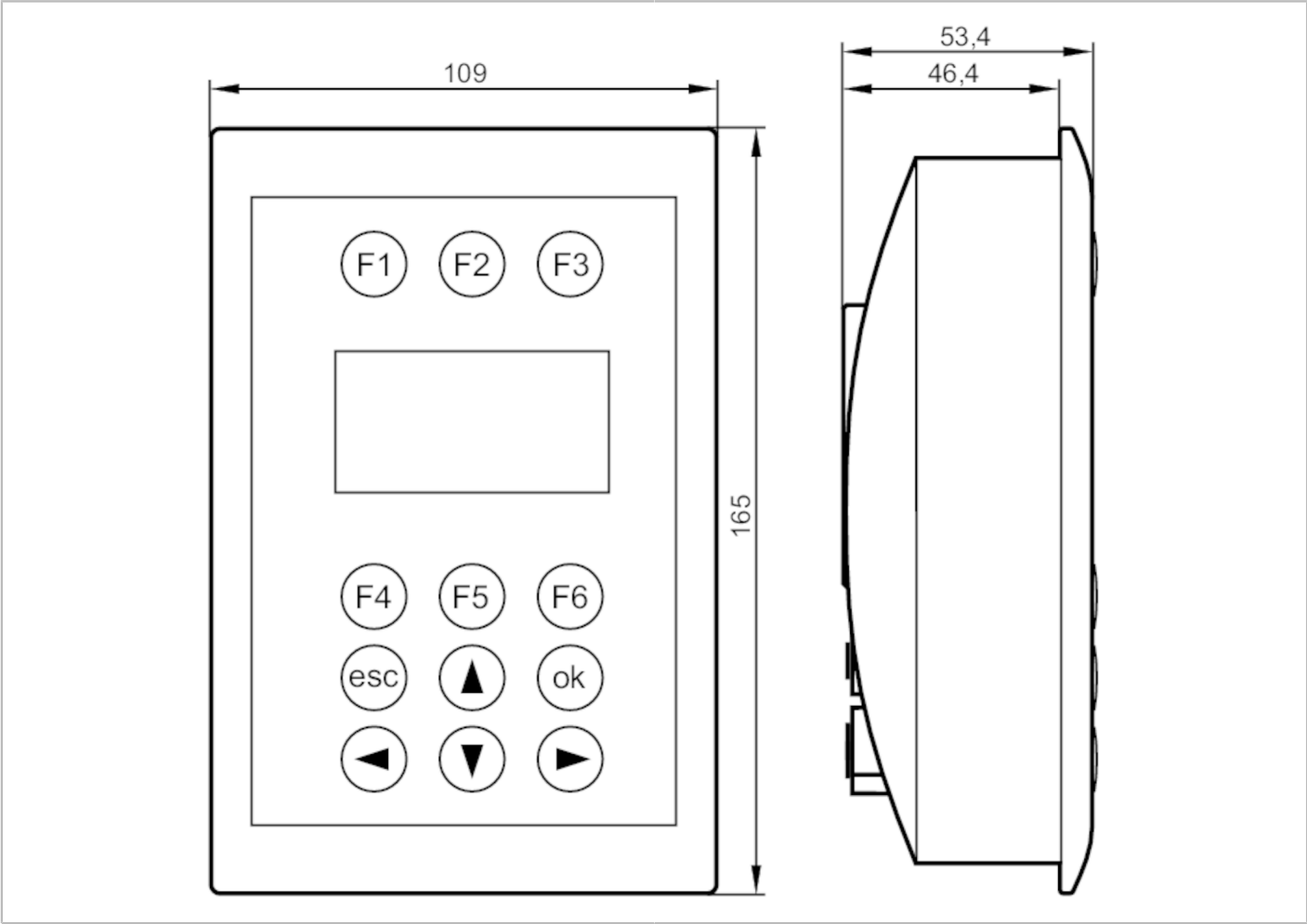

电气数据		
工作电压	[M]	10...32 DC
软件/编程		
符合IEC 61131-3标准的PLC功能		有
接口		
CAN接口数		1
R232接口数		1
机械技术数据		
重量	[g]	1444.5
安装方式		板面和仪表盘的安装
尺寸	[mm]	165 x 109 x 53.4
显示器/操作件		
显示		2,5" 单色显示
元件	12	可自由编程的带背景光按钮
显示屏分辨率		128 x 64

CR1070



用于控制移动车辆和工程机械系统可编程的图象显示

R360/PDM360/smart/MONO

显示器型号	单色显示
显示屏大小	2.5"
显示屏背后照明	LED
注释	
包装单位	1 件
电气连接	
接插件: 1 x M12	