


CR1071



用于控制移动车辆和工程机械系统可编程的图象显示

R360/PDM360/smart/MONO-E

停产产品 - 存档登录

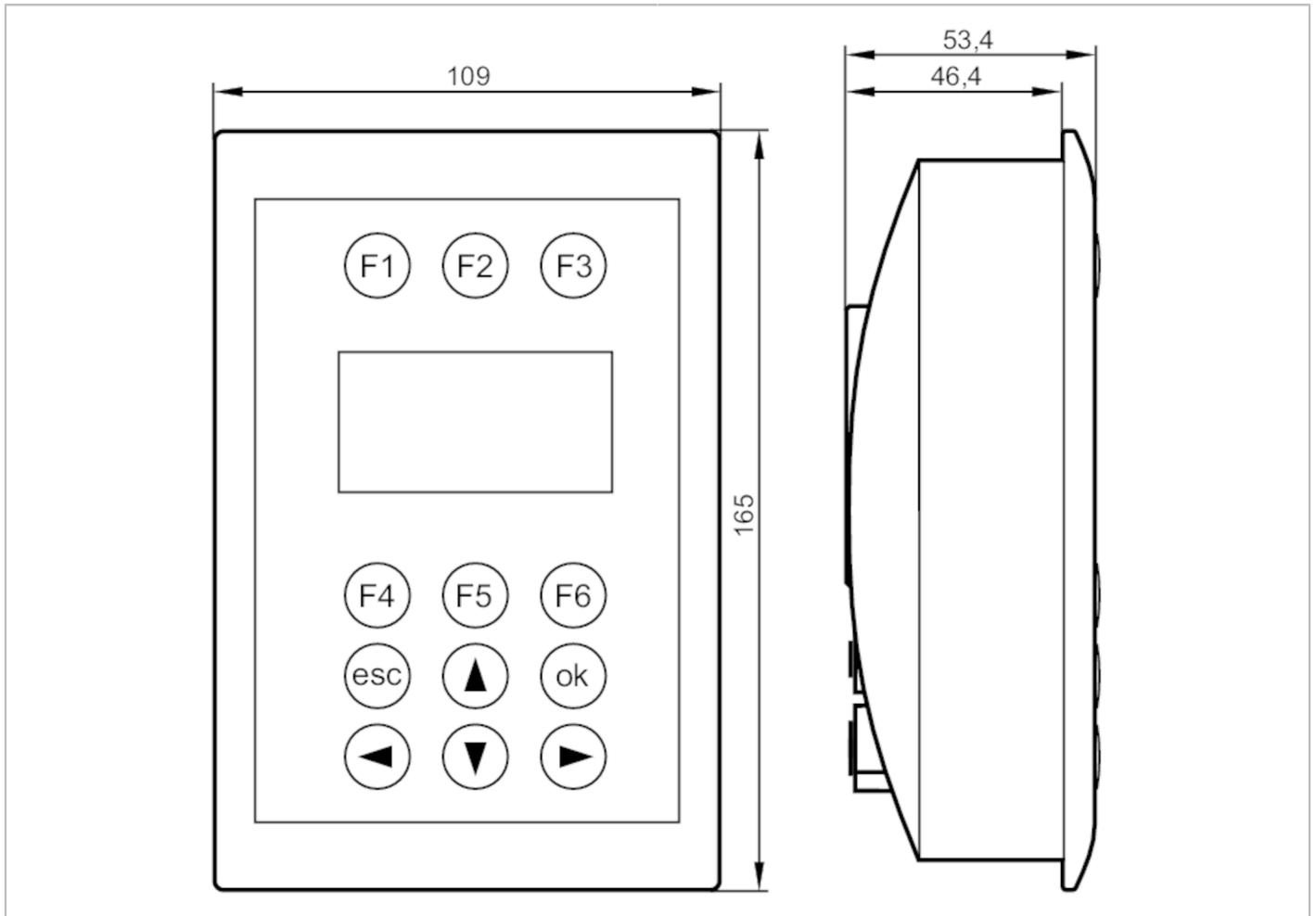

电气数据

工作电压 [M] 10...32 DC

总的输入/输出

输入和输出总数 数字输入数: 4; 数字输出数量: 4

输入

数字输入数 4

输出

数字输出数量 4

软件/编程

符合IEC 61131-3标准的PLC功能 有

接口

CAN接口数 1

R232接口数 1

CR1071



用于控制移动车辆和工程机械系统可编程序的图象显示

R360/PDM360/smart/MONO-E

机械技术数据		
重量	[g]	1470
安装方式		板面和仪表盘的安装
尺寸	[mm]	165 x 109 x 53.4
显示器/操作件		
显示		2,5" 单色显示
元件	12	可自由编程的带背景光按钮
显示屏分辨率		128 x 64
显示器型号		单色显示
显示屏大小		2.5"
显示屏背后照明		LED
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接插件: 1 x M12		