


E12559



连接电缆

VDOGS030PLS0002H03DOGH030MSS

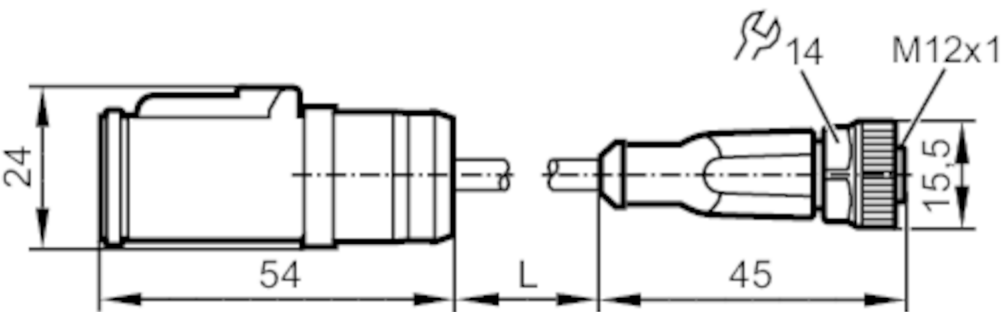

应用			
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；牵引链适用性	
无硅树脂		有	
电气数据			
工作电压		[V]	8...32 DC
防护等级			III
当前负载总数最大值		[A]	4
工作条件			
环境温度		[°C]	-40...80
环境温度变化		[°C]	-20...80
外壳防护等级			IP 67；（配合连接器插入）
机械技术数据			
重量		[g]	123.4
原材料			PA；插座：TPU 桔黄色；密封圈：FKM
滚花螺母的材料			黄铜，镀镍的
牵引链适用性			有
牵引链适用性		用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
		传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
		弯曲周期	> 5 Mio.
		扭转应力	± 180 °/m
注释			
包装单位			1 件

E12559



连接电缆

VDOGS030PLS0002H03DOGH030MSS

电气连接 - 插座


接插件: 1 x 德驰接插件, 直型



电气连接

电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5.4 mm; 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

接口

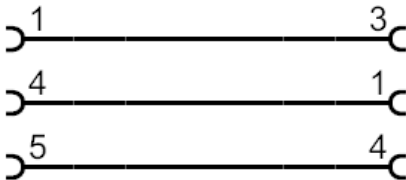

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

