




停产产品 - 存档登录

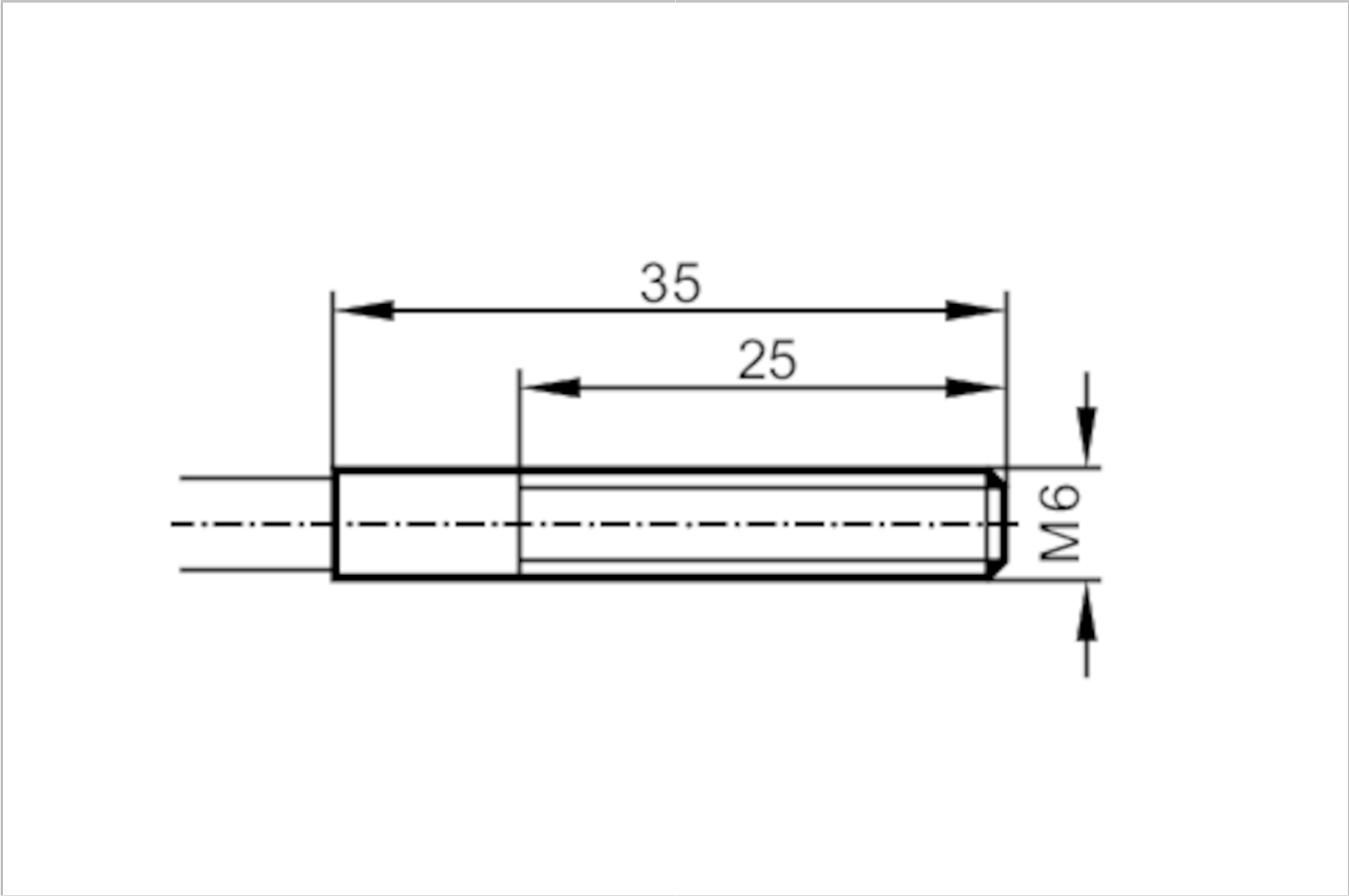

应用	
功能原理	对射式光电开关
监控范围	
带光纤放大器类型的检测距离	OIF
OIF	
光纤传感器检测距离 [mm]	154
工作条件	
环境温度 [°C]	-20...80
机械技术数据	
感应头版本	直型
感应头螺纹	M6
感应头长度 [mm]	35
总长度 [mm]	4000
最小的弯曲半径 [mm]	30
原材料	适配器: PA
光纤材料	玻璃
光纤头材料	铝
光纤套材料	PVC

E20328



对射式光纤放大器用光缆
FE-30-P-A-M6/4M

注释	
包装单位	1 件