


E43100



液位传感器的空调管
CLIMATIC TUBE L=264

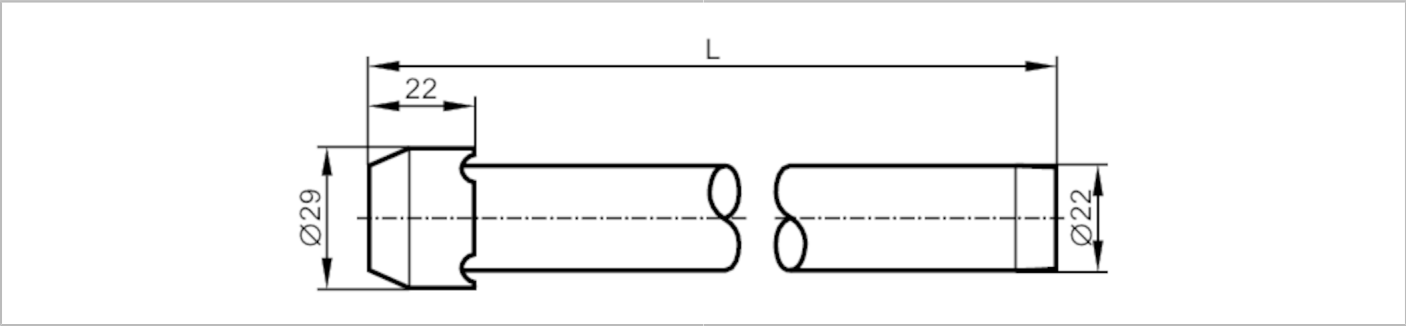

应用		
设计		用于电容式液位传感器 LK, LI
介质		水；水为基本的介质
介质温度	[°C]	0...65
抗压强度	[bar]	0.5
工作条件		
环境温度	[°C]	20...60
机械技术数据		
重量	[g]	86
原材料		PP-H; 丁晴橡胶
结构长度	[mm]	264
注释		
包装单位		1 件