


E7354A



AS-Interface扁形电缆绝缘分接头

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

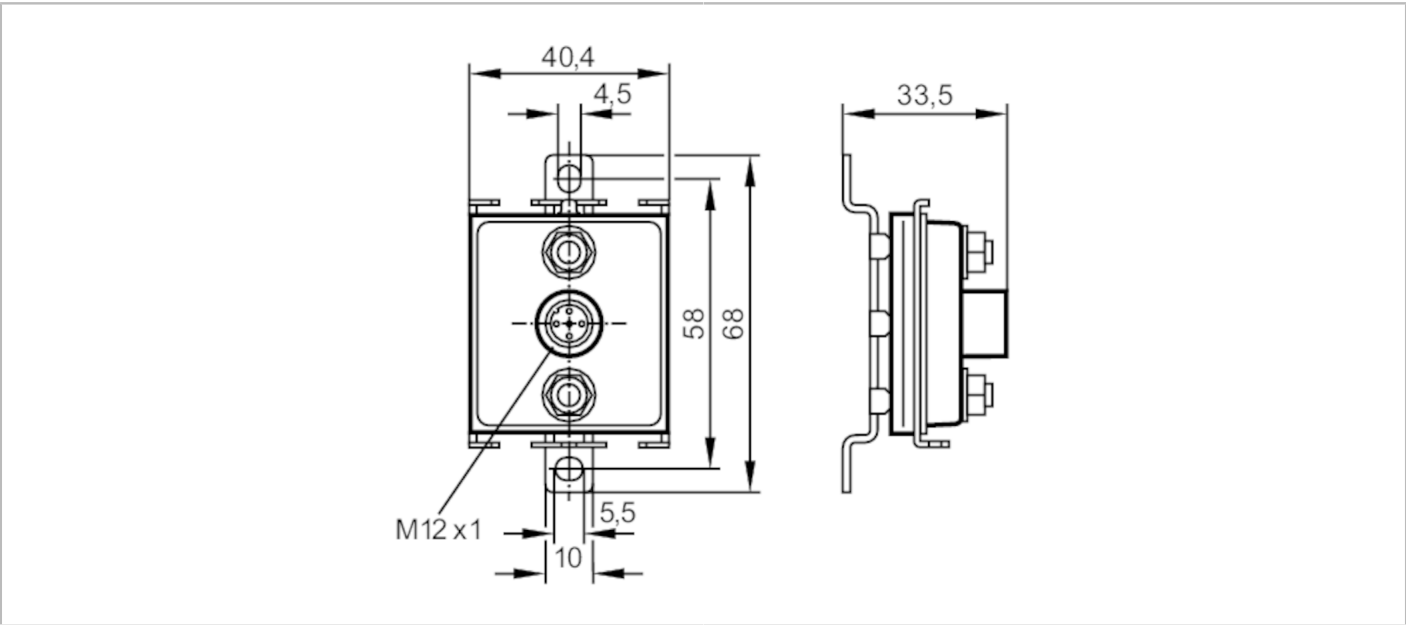

电气数据		
工作电压	[M]	24 DC; (; 根据PELV标准)
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	2
输出		
电气设计		AS-i
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
外壳防护等级		IP 67; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 68 / IP 69K)
认证/测试		
ATEX标记		II 3G Ex nA II T6 Gc X
		II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
机械技术数据		
重量	[g]	166.75
原材料		金属件: 不锈钢(1.4404 / 316L); 用于插针的橡胶垫圈: FKM; 密封圈: EPDM
拧紧扭矩	[Nm]	2.5; (固定螺母)
附件		
附件(可选)		扭矩扳手:, E70390
注释		
注释		请您使用带六角滚花螺母拧紧扭矩为0.8 Nm的M12接插件。
包装单位		1 件

E7354A




AS-Interface扁形电缆绝缘分接头

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12; 译码: A; 拧紧扭矩: 0.6...0.8 Nm

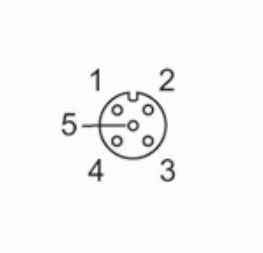

接口

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.