


EVF571

可接线插头

SSTGH050VASFKPG

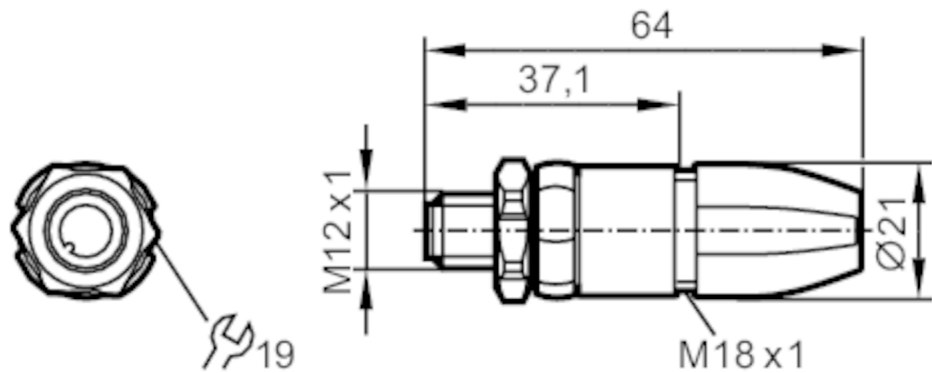

应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
应用		用于食品工业的卫生及潮湿环境
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 60 AC/DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4; (...40 °C)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...100
存储温度	[°C]	-25...55
储存湿度	[%]	10...100
符合所述等级的其他储存气候条件		1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	32.9
模制主体材料		PA 6.6
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
密封材料		EPDM
注释		
包装单位		1 件

EVF571



可接线插头


SSTGH050VASFKPG

电气连接


螺丝接线端子: 0.25...1 mm²; 电缆护套: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PA 6.6, 灰色; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm; 请注意目标物的最大值!

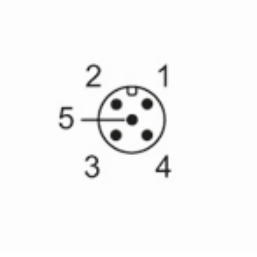

接口

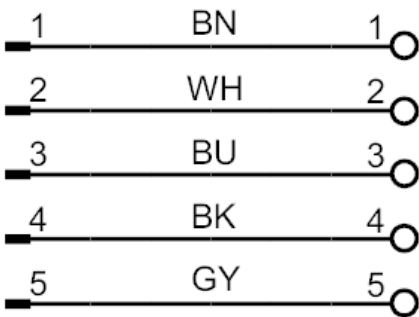

	芯线颜色
BK	黑色
BN	棕色
BU	蓝色
GY	灰色
WH	白色
	颜色符合DIN EN 60947-5-6标准