


E3M124



Kabelové provedení

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED

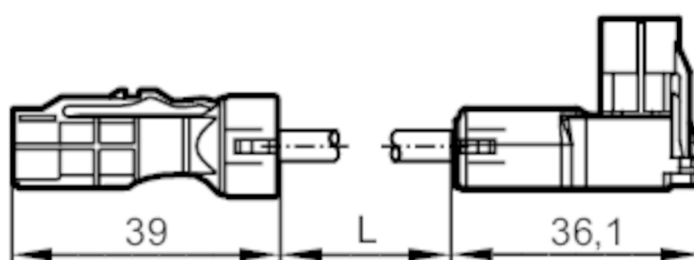

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

vhodnost pro vlečné řetězy

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...105

Krytí

IP 67

Mechanická data

Hmotnost

[g]

90,7

Vhodnost pro vlečné řetězy

ano

Vhodnost pro vlečné řetězy

Rádus ohybu u pevného uložení

≥ 40 mm

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, TPU, černá