

E10621




Svorkovatelny konektor

SDOGH050MSSFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11511

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

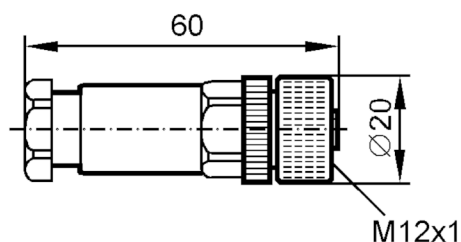

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 50 AC/DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	20 x 20 x 60
---------	------	--------------

Materiály		PA
-----------	--	----

Tvarovaný materiál		PA
--------------------	--	----

Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
---------------------------	--	------------------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

E10621



Svorkovatelný konektor

SDOGH050MSSFKPG

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení

