



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042MSS0006B04

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	27 x 15 x 39
Materiály		TPU průhledný
Tvarovaný materiál		TPU, průhledný
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

E10679



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042MSS0006B04

Elektrické připojení


Kabel: 6 m, PUR, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, průhledný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení

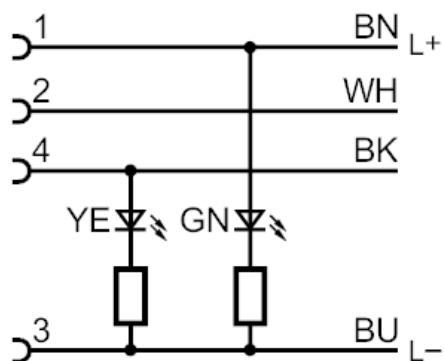

BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá