


Volně svorkovatelný konektor

SSTGH040PLSFKPG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11504

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

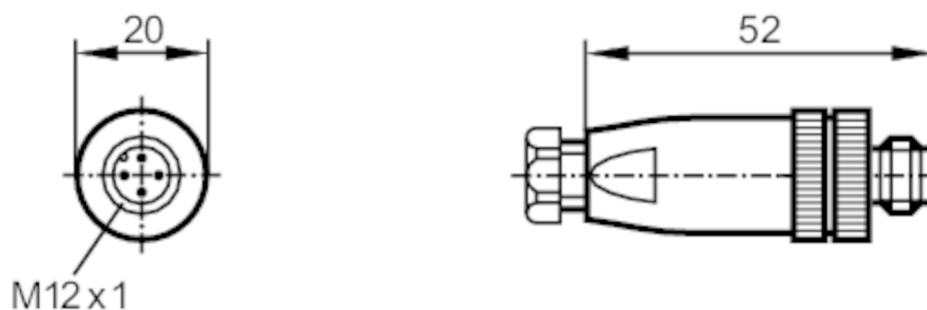

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...55 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	20 x 20 x 52
---------	------	--------------

Materiály		PBT
-----------	--	-----

Tvarovaný materiál		PBT
--------------------	--	-----

Materiál převlečné matice		PBT
---------------------------	--	-----

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

E10260



Volně svorkovatelný konektor

SSTGH040PLSFKPG

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 4...6 mm

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: PBT



Připojení

