




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

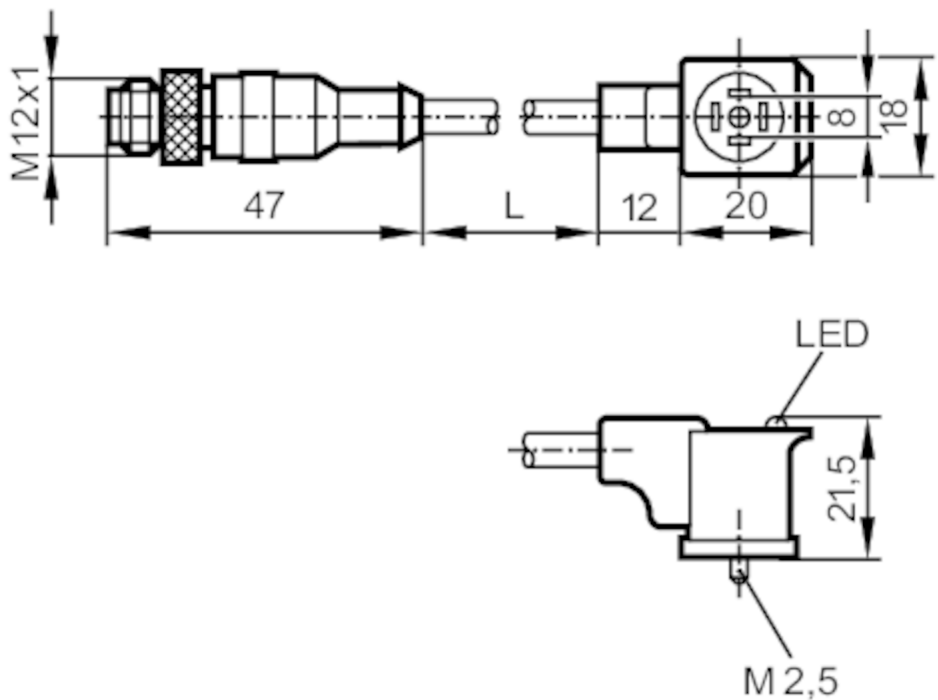

Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu		
Elektrická data		
Provozní napětí [V]		< 24 AC/DC
Ochrana proti přepětí		ano; (VDR)
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]		3
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]		-25...80
Krytí		IP 65
Mechanická data		
Hmotnost [g]		45,5
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení		Provoz 1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky		Šroub Popisové pole



Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

 
Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení

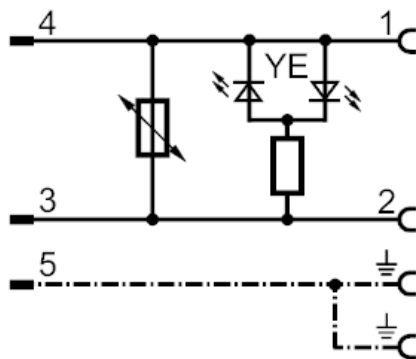

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu C DIN, úhlový; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: poniklovaná mosaz; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm

