




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAC031MSS0005H03STGH030MSS

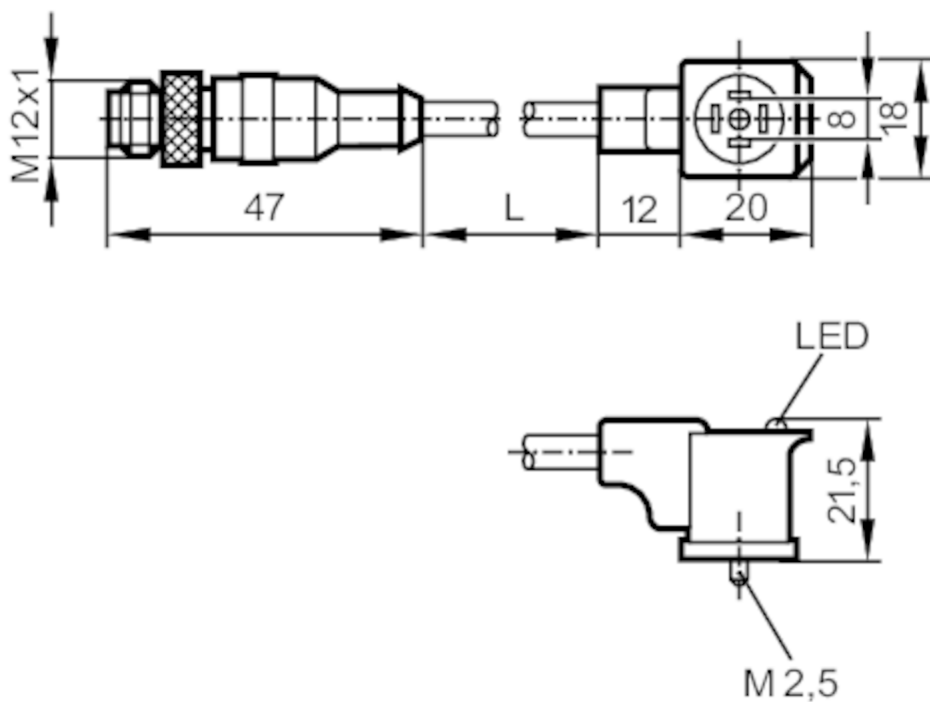

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 24 AC/DC
Ochrana proti přepětí	ano; (VDR)
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	3

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 65

Mechanická data

Hmotnost [g]	254,5
Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	1 x LED, žlutá
-----------	--------	----------------

Příslušenství

Dodané položky	Šroub
	Popisové pole



Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAC031MSS0005H03STGH030MSS

 
Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení

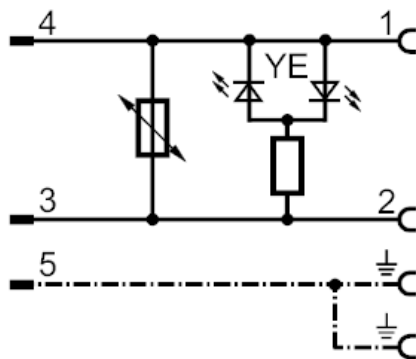

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu C DIN, úhlový; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: poniklovaná mosaz; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm

