

Kabelové provedení


VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC054

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

Věnujte pozornost odlišným délkám kabelu!

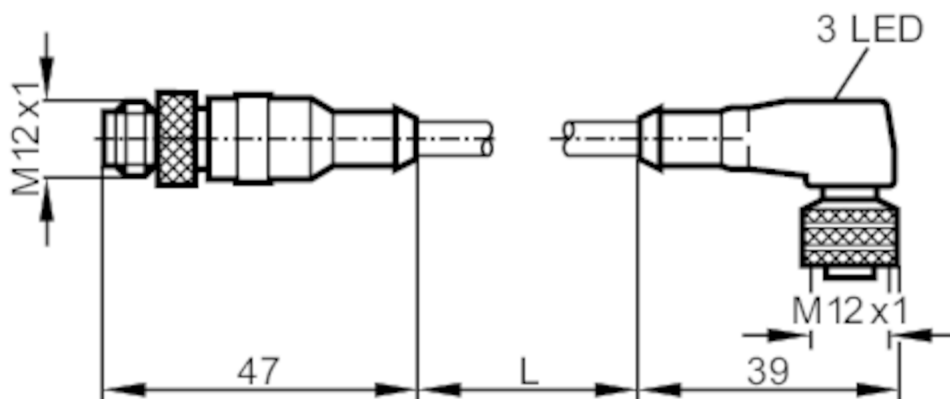

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

3

Výstupy

Elektrické provedení

PNP

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...80

Krytí

IP 68

Mechanická data

Materiály

PUR

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení

Spínací stav

1 x LED, žlutá

Provoz

1 x LED, zelená



Kabelové provedení

VDOAH032MSS0003H03STGH030MSS

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 3 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení

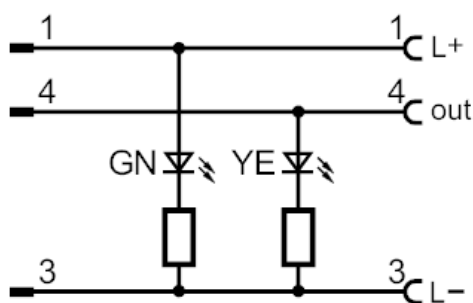

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm

