


# E12508



## Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

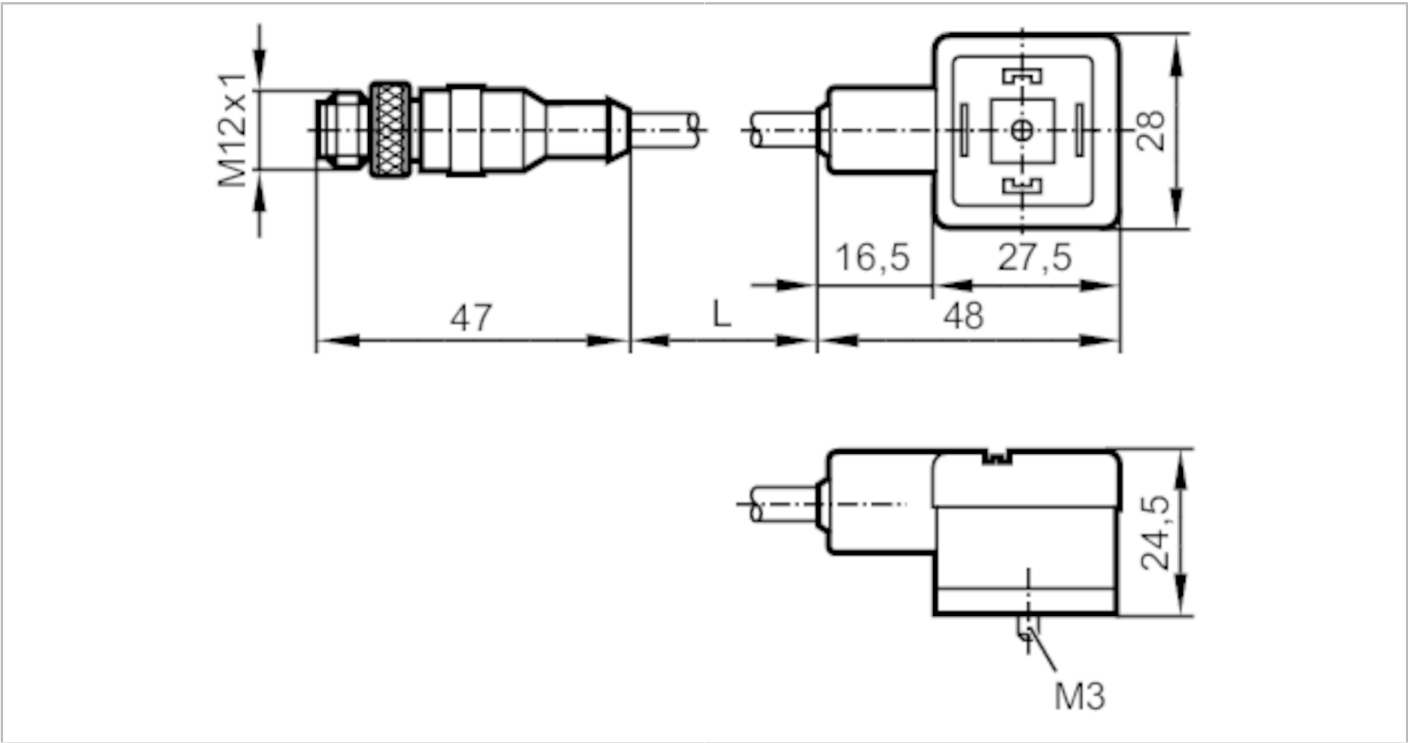

| Oblast nasazení           |                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplikace                  | NAMUR                                                                                                                              |
| Elektrická data           |                                                                                                                                    |
| Provozní napětí [V]       | < 15 DC                                                                                                                            |
| Okolní podmínky           |                                                                                                                                    |
| Okolní teplota [°C]       | -25...90                                                                                                                           |
| Krytí                     | IP 67                                                                                                                              |
| Mechanická data           |                                                                                                                                    |
| Hmotnost [g]              | 52                                                                                                                                 |
| Materiály                 | TPU; PUR                                                                                                                           |
| Tvarovaný materiál        | TPU / PUR                                                                                                                          |
| Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L)                                                                                                      |
| Příslušenství             |                                                                                                                                    |
| Dodané položky            | Šroub                                                                                                                              |
|                           | Popisové pole                                                                                                                      |
| Upozornění                |                                                                                                                                    |
| Upozornění                | Pro použití v zóně 0, skupině IIB nebo IIC se musí uživatel vyhnout intenzivnímu elektrostatickému náboji nahromaděnému u zásuvek. |
| Obsah balení              | 1 ks                                                                                                                               |




## Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

### Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU / PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)

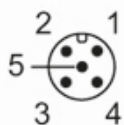

### Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PVC, modrá, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>
 
### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU / PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)

