


Světelný senzor

FT-00-P-A-M6/0,29M

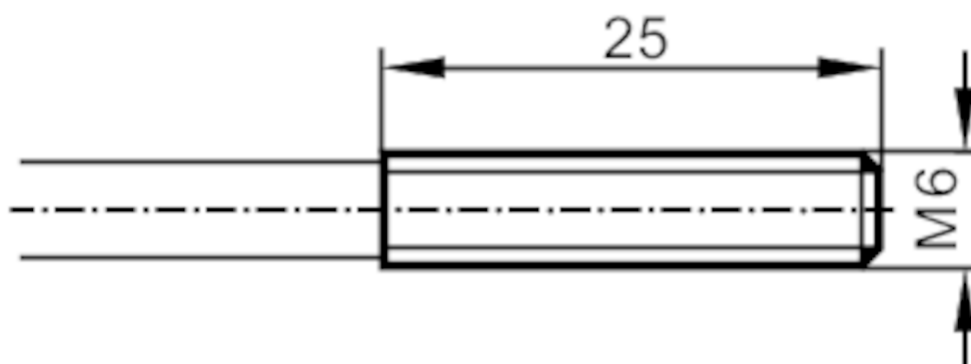

Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF; OOF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

200

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

36,5

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Délka snímací hlavy

[mm]

25

Celková délka

[mm]

290; (+20 mm)

**Světelný senzor**

FT-00-P-A-M6/0,29M

Min. úhel ohybu	[mm]	20
Uspořádání vláken		
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PVC
Příslušenství		
Dodané položky	Šestihranné matice: 2 x M6, Nerezová ocel	
	ozubené podložky: 2	
	Matice s vroubkováním: 1 x M11	
Upozornění		
Obsah balení		1 ks