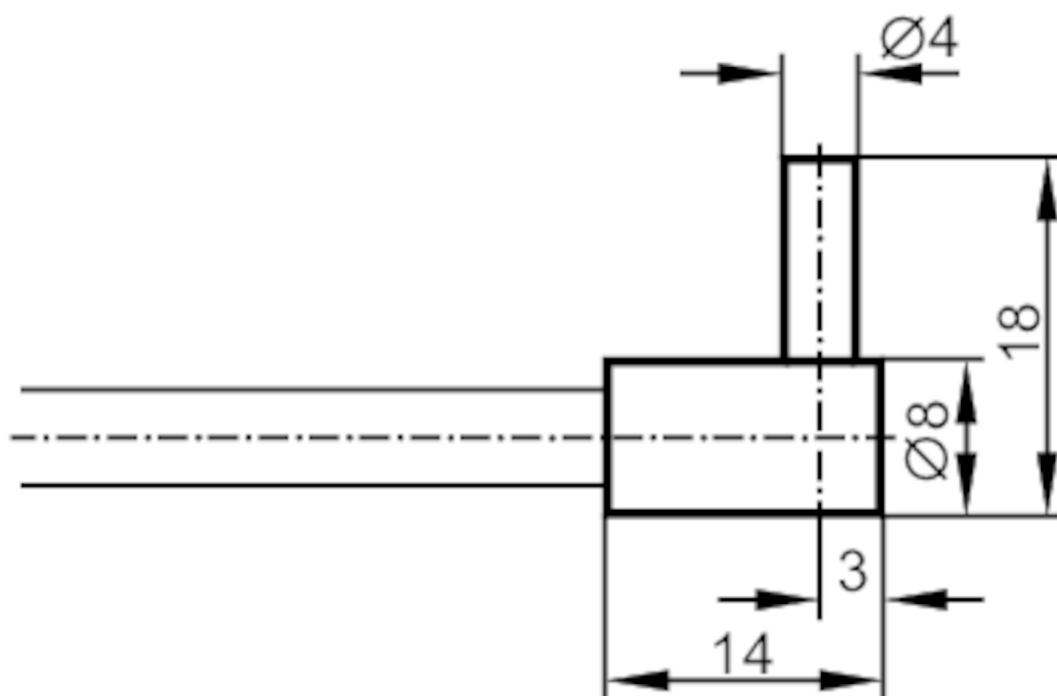


Položka již není dostupná - archivní záznam

**Oblast nasazení**

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblastDosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

32

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

32

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...150

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

4

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

2000

Min. úhel ohybu

[mm]

20

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

nerezová ocel (1.4305 / 303)

E20530



Světelný senzor

FT-00-M-V-R4/2m

Materiál opláštění

Kovový silikon

Upozornění

Obsah balení

1 ks