


Jednocestná světelná závora

FE-00-A-A-M4/1,5M

Položka již není dostupná - archivní záznam

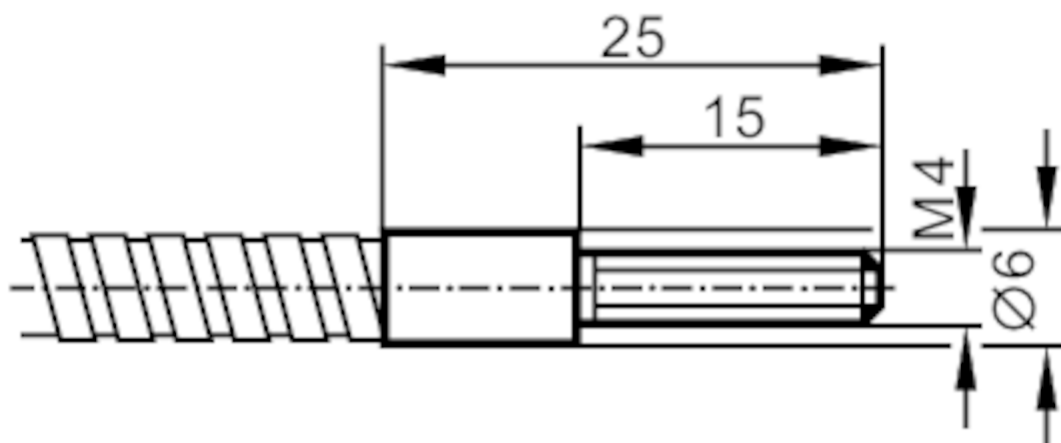

Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

108

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

108

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M4

Délka snímací hlavy [mm]

15

Celková délka [mm]

1500

Min. úhel ohybu [mm]

20

Materiály

Adaptér: ABS

Materiál vlákna

sklo

E20361



Jednocestná světelná závora

FE-00-A-A-M4/1,5M

Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	Hliník
Upozornění	
Obsah balení	1 ks