


Procesní adaptér pro hygienické trubkové šroubení

ADAPT IFM-DIN11851/DN80

Položka již není dostupná - archivní záznam

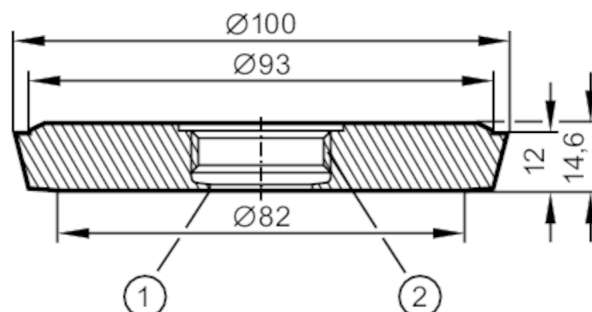

- 1 Aseptoflexní závit
2 Aseptoflexní těsnící hrana

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	25
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru	Aseptoflex
Procesní připojení	Šroubení pro trubky rozvádějící mléko DN80 DIN 11851
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	0,4 / 4
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------