


OPL-FNKG/IO-LINK/AS

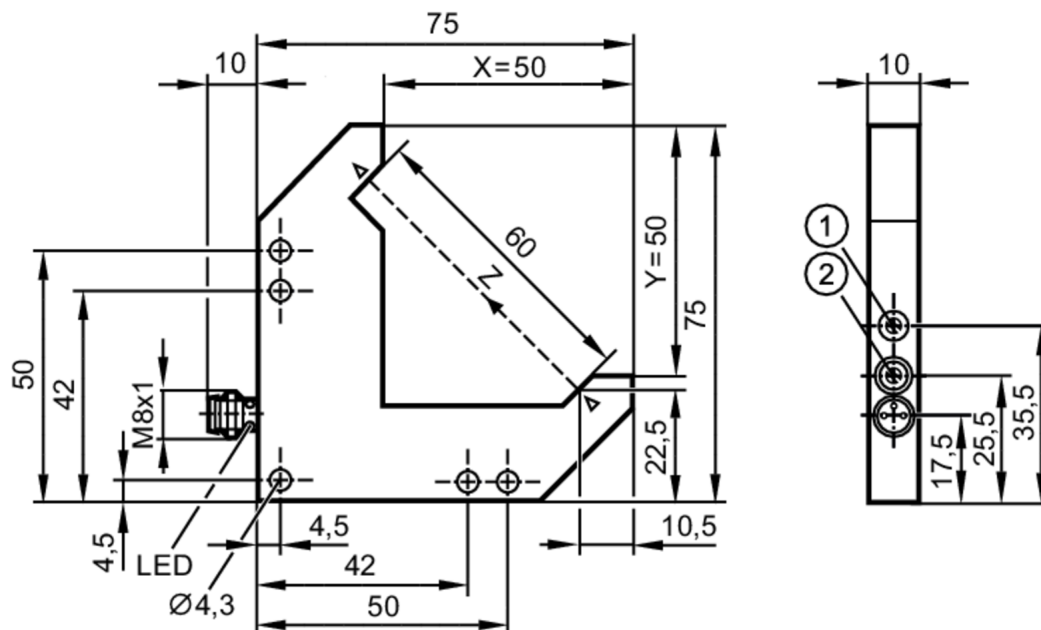

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Citlivost potenciometru |
| 2 | Spínač výstupní funkce |



Druh světla	červené světlo
-------------	----------------

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr	[mA]	< 30
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	660

Výstupy

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (přepojitelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	1
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	5000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Průměr nejmenšího detekovatelného objektu	[mm]	0,3
---	------	-----

Úhlová světelná závora

OPL-FNKG/IO-LINK/AS

Připojení

