

AC1213




AS-Interface Stromversorgung

AS-i ltd.Power Source Class2

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC1256

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

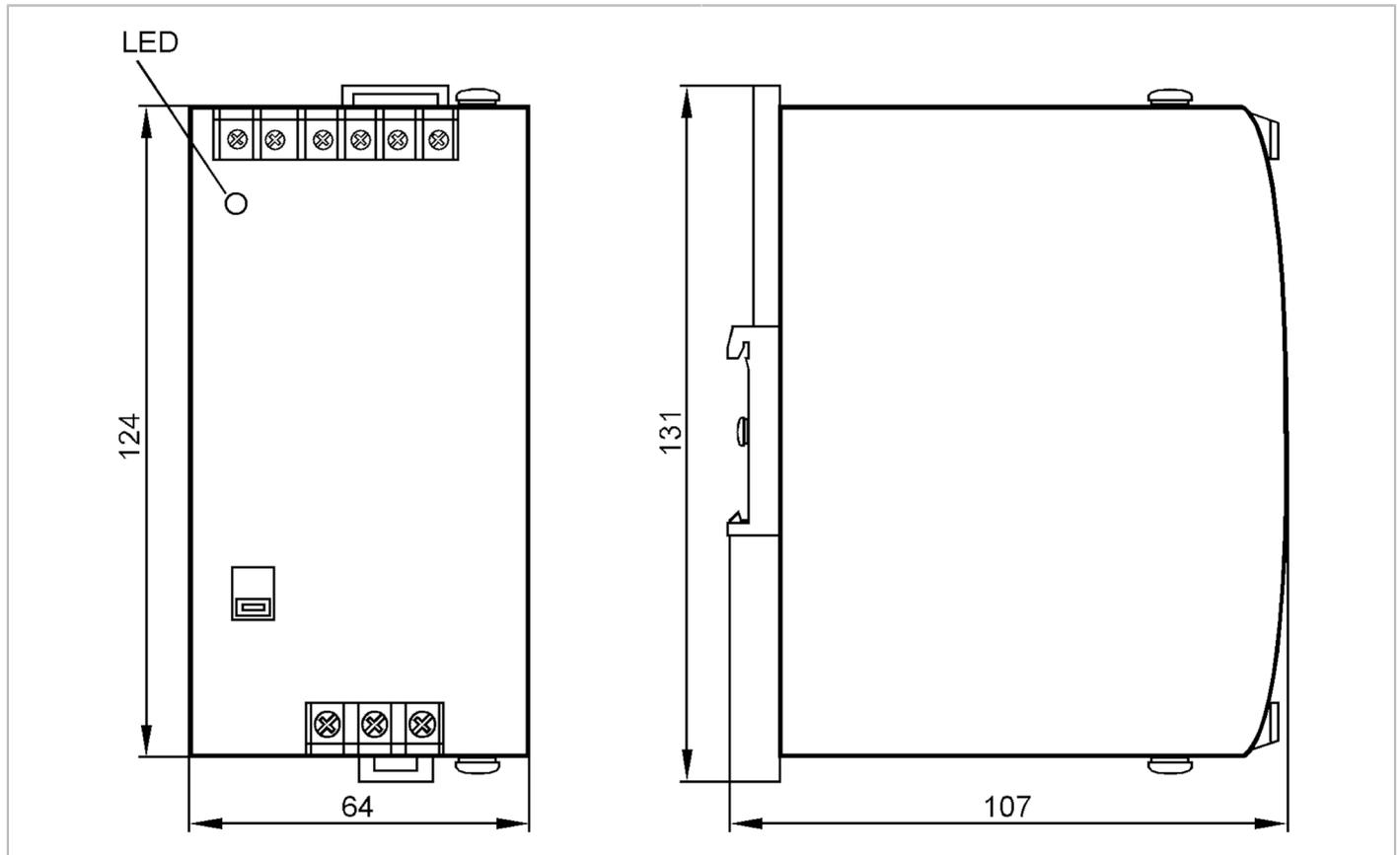

Elektrische Daten

Nennspannung AC	[V]	110 / 230; (umschaltbar)
Nennfrequenz AC	[Hz]	47...63
Eingangsspannungsbereich AC	[V]	85...132 / 184...264
Ausgangsspannung DC	[V]	29,5...31,6
Schutzklasse		I
Max. Ausgangsstrom bei min. Ausgangsspannung	[A]	3,2
Anzahl Ausgangsstromkreise		1
Max. Restwelligkeit	[%]	0,1
Derating	[W/K]	2 (> 60 °C)
Integrierte Datenentkopplung		ja

Ausgänge

Kurzschlusschutz		ja
Überlastfest		ja

AC1213



AS-Interface Stromversorgung

AS-i ltd.Power Source Class2

Parallelschaltung von Ausgängen möglich	nein
---	------

Serienschaltung von Ausgängen möglich	nein
---------------------------------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	0...70
--------------------------	--------

Schutzart	IP 20
-----------	-------

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mechanische Daten

Werkstoffe	Aluminium
------------	-----------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Funktion	LED, grün
---------	----------	-----------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: 1.5...6 mm²

Anschluss

