




AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC1376
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

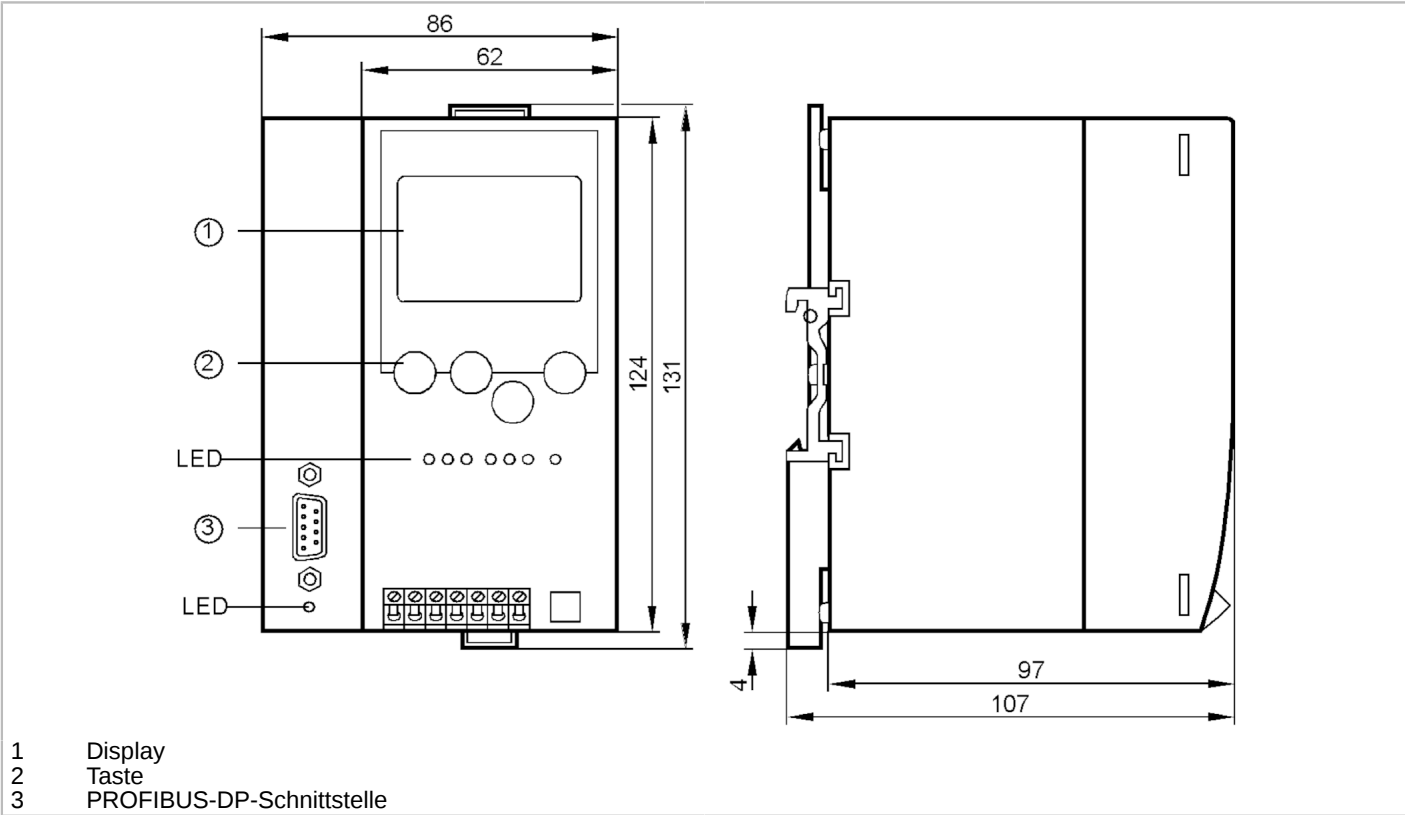

Einsatzbereich		
Applikation	PROFIBUS DP-Gateway	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	24 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Isolationsfestigkeit	[V]	500
Stromaufnahme	[mA]	< 400
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	10
Max. Leistungsaufnahme	[VA]	10
Anzahl AS-i Master		2
Potentialtrennung		ja
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	PROFIBUS	
PROFIBUS		
Übertragungsstandard	EN 50170	
Übertragungsrate	12 MBaud	
Protokoll	Profibus DP	
Verwendungstyp	Datenübertragung	



AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Hinweis zu Schnittstellen		Diagnosefunktion
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Lagertemperatur	[°C]	-20...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	95
Schutzart		IP 20
AS-i Kennwerte		
AS-i Version		2.1
AS-i Master Profil		M3
AS-i Zertifikat		61106
Mechanische Daten		
Gehäuse		Klemmschienengehäuse
Abmessungen	[mm]	86 x 131 x 107
Werkstoffe		Aluminium; Stahlblech verzinkt
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	3 x LED, rot
		3 x LED, grün
		2 x LED, gelb
		Vollgrafik-LCD-Display
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Anschluss		

