




## AS-Interface Modul ClassicLine

ClassicLine45 4 SB

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC5200

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

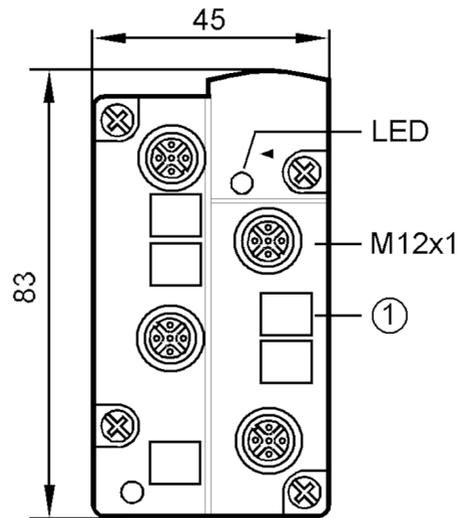

1 Beschriftungsfeld



### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2

### Eingänge

Spannungsversorgung	[V]	20...30
---------------------	-----	---------

### Ausgänge

Elektrische Ausführung	AS-i
------------------------	------

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart	IP 67	

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	100,4
Montageart	AS-i Schnittstelle zu FK-Unterteilen	
Werkstoffe	PBT	

### Zubehör

Zubehör optional	Modulunterteil
------------------	----------------

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------




## AS-Interface Modul ClassicLine

ClassicLine45 4 SB

### Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: M12; Codierung: A

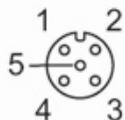

1	AS-i +
2	Externe Spannung -
3	AS-i -
4	Externe Spannung +